

Siemens Schaltgerätestörmodul

Varistor, 24VAC/DC

24 V AC/DC

VDR

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


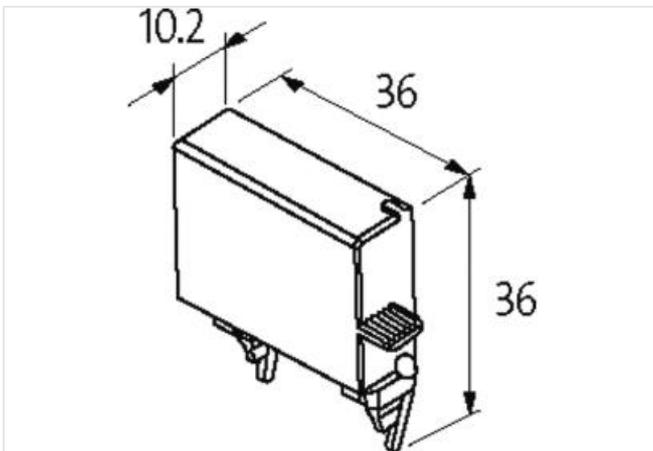


Abbildung stellvertretend

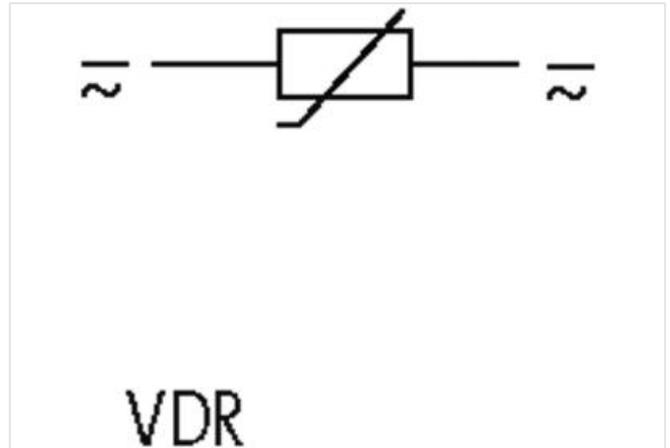

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 25.04.2024

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879017534
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26
-----------------------	--------------------------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	24 V
--------------------------	------

Eingangsspannung AC max.	70 V
--------------------------	------

Eingangsspannung DC min.	24 V
--------------------------	------

Eingangsspannung DC max.	70 V
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	36 mm
------	-------

Breite	36 mm
--------	-------

Tiefe	10,2 mm
-------	---------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------