

## Power Distributor PD4 7/8" 4-polig

24+E Stifte auf 4 x 7/8" 4-pol. Buchsen

Industriestecker 24+PE  
auf 4 x 7/8" UNF Buchse  
4-polig

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

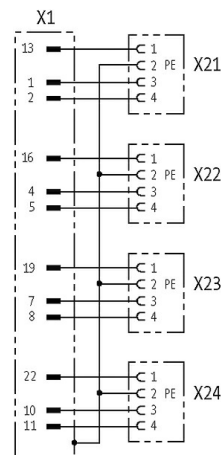
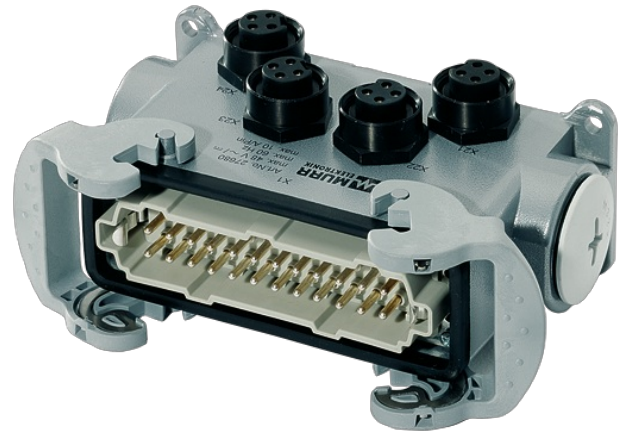


Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-30...+85 °C
Abmessungen HxBxT	165x70x100 mm

#### Technische Daten

Betriebsspannung	50 V AC/120 V DC (SELV)
Betriebsstrom je Kontakt	max. 9 A
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Aluminium Druckguss (pulverbeschichtet)
Verriegelung der Steckplätze	2-Handverriegelung (2 Bügel)

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879063456
eClass	27279219

Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

**Skizze**

Female

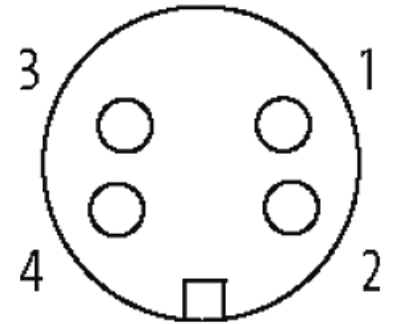


Abbildung stellvertretend