

RTS-2FI Relaissockelbaustein

Produkt abgekündigt

für Steckrelais MRS
 1 oder 2 Wechsler
 250 V AC
 berührungsgeschützt (VBG 4) und (VDE 0106) Teil 100 und 101

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


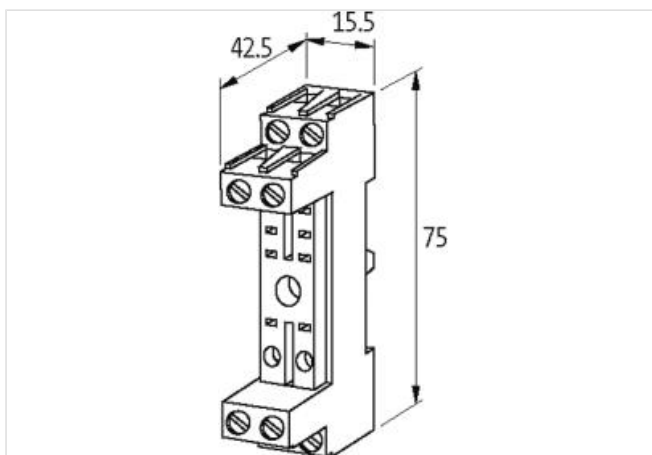


Abbildung stellvertretend

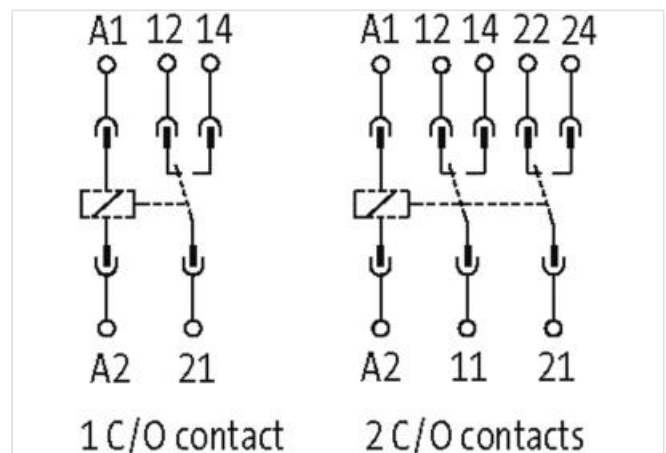

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027663

Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Ausgang	
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltstrom max.	16 A
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Geräteschutz Elektrisch	
Bemessungsstoßspannung	5 kV
Zusatzbeschaltung	aufsteckbares Entstörm modul MRE
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	81,9 mm
Breite	15,5 mm
Tiefe	75 mm