

RMIE 11/24 Eingangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A


1 Relais; 1 Wechsler
1 A
24 V DC
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

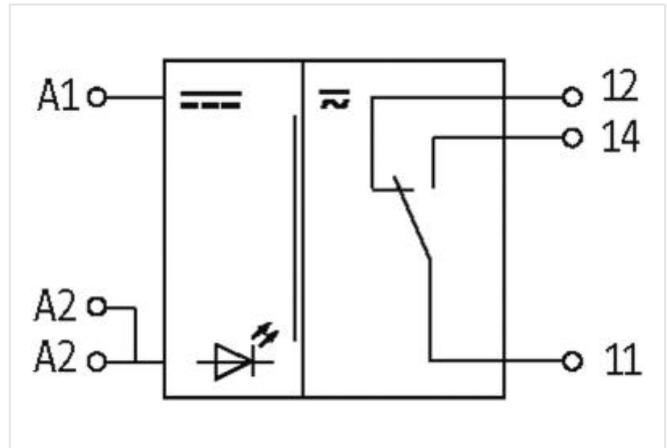

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027403
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	19,2 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
Eingangsstrom	12 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	0,5 A @ 50 V
Zusatzbedingung Schaltfrequenz	mit Last

Schaltfrequenz max.	0,1 Hz
Schaltleistung AC max.	60 VA
Schaltleistung DC max.	30 W
Schaltspannung AC max.	125 V
Schaltspannung DC max.	125 V
Schaltstrom DC	1 mA
Schaltstrom max.	1 A
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (50 V AC)
Schaltvermögen DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	0.25 A (50 V)

Diagnosen

Statusanzeige LED	gelb
-------------------	------

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer	lastabhängig
-----------------------	--------------

Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Elektrische Lebensdauer	200000000 Zyklen

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer	200000000 Zyklen
-------------------------	------------------

Mechanische Daten

Abfallzeit max.	15 ms
Ansprechzeit max.	10 ms
Prellzeit max.	2 ms

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt	Pd Ni-Au Rh
------------------	-------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Anschlusstyp 2

Anschlusstyp 1	X1
Anschlusstyp 2	X2
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	grün
Polzahl	3
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
PIN 3	A 2
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	grün
Polzahl	3
PIN 1	14
PIN 2	11

PIN 3

12