

## UFL 34 L Übergabebaustein

24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED


Flachbandstiftleiste + LED 34-polig

Durch kombinierten Verriegelungshebel können Leisten mit oder ohne Zugentlastung gesichert werden für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Pfostensteckverbinders entfernen

## **Link zum Produkt**

## Abbildungen



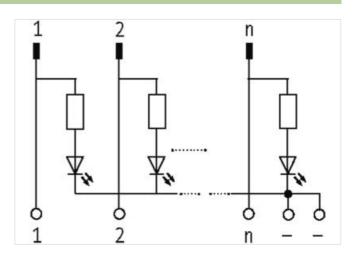

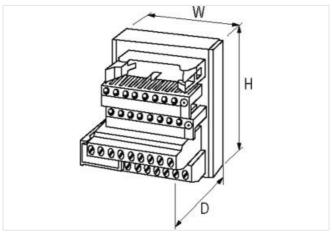


Abbildung stellvertretend





Kaufmännische Daten		
ECLASS-6.0	27141120	
ECLASS-6.1	27141120	
ECLASS-7.0	27141120	
ECLASS-8.0	27141120	
ECLASS-9.0	27141120	

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.

Betriebstemperatur max.



ECLASS-10.1	27141120
ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026581
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten   Versorgung	
Betriebsspannung AC	24 V
Betriebsstrom max.	1 A
Diagnosen	
Statusanzeige LED	rot
Geräteschutz   Elektrisch	
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	II
Mechanische Daten   Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	95 mm
Tiefe	48 mm

-20 °C

70 °C