

## LUGS 32 Übergabebaustein

250V / 8 A

32-polig  
Schraubsteckklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

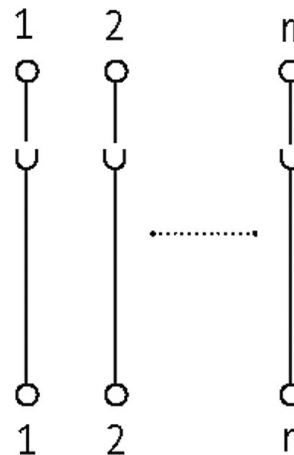
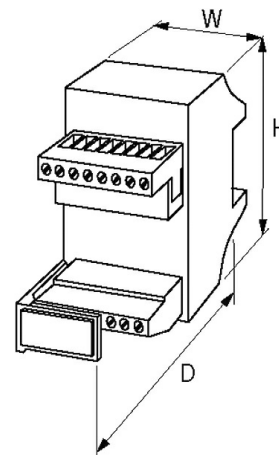


Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom je Bit	8 A
Isolierstoffgruppe	EN 60664-1 Überspannung, category I

#### Allgemeine Daten

Anschlussart	Schraubsteckklemme: max. 4 mm <sup>2</sup> , eindrätig
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/21

Abmessungen HxBxT	75x90x66 mm
-------------------	-------------

Temperaturbereich	-20...+60 °C
-------------------	--------------

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879026260
-----	---------------

eClass	27143424
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85369010
-----------------	----------