

**SV-2 X Sub D 37BU-KL. Übergabebaustein**

125 VAC/DC / 2 A

Buchsenleiste  
37-polig  
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**

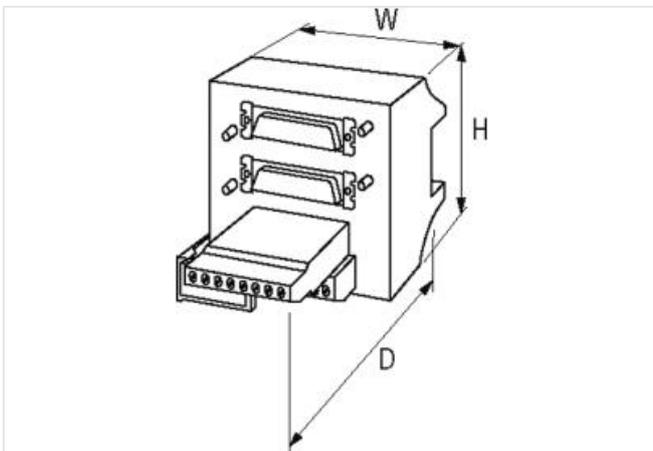
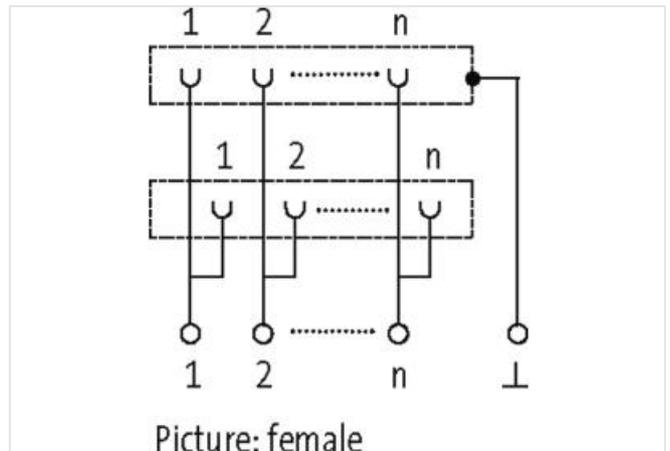


Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026192
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10.05.2024

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsspannung DC	150 V
Betriebsstrom max.	2 A

**Geräteschutz | Elektrisch**

Überspannungskategorie (EN 60664-1)	I
-------------------------------------	---

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	86 mm
Breite	90 mm
Tiefe	78 mm
Verriegelungsart	Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C