

MASI20 Installationstechnik

Verteilung 2x AS-I und 3x extern Power

3 AS-Interface + 2 Powersteckplätze
inklusive 5 Steckklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


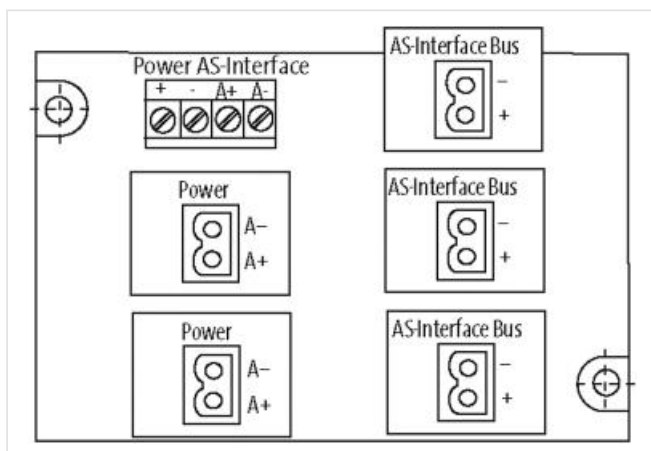


Abbildung stellvertretend

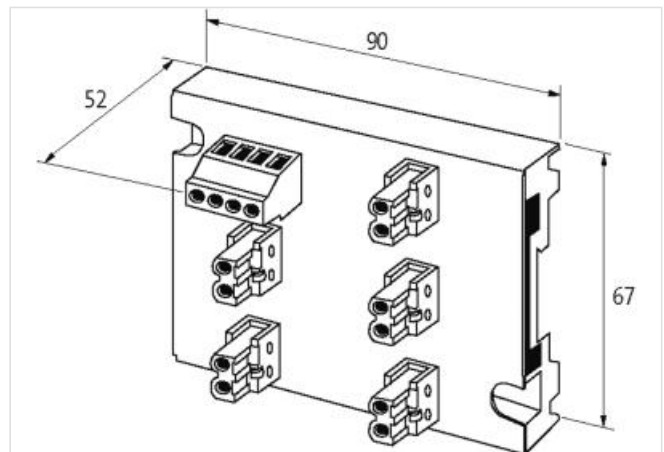

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111

ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050494
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC max.	36 V
Betriebsstrom je Port max.	8 A
Summenstrom max.	24 A
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Isulationsfestigkeit ASI/Power	200 V
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	52 mm
Breite	67 mm
Tiefe	90 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 60664-1
Anschlussstyp 3	
Anschlussstyp 1	Asi Bus
Anschlussstyp 2	Power
Anschlussstyp 3	Power / Asi
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
PIN 3	AS-i +
PIN 4	AS-i -