

Steckkartenträger für Europakarte

SKP 24/7 M (niedere Leiste)

Schraubklemmen
24-, 7-polig M (EN 60603)
Reihe z, b, d

Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar.

Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte

Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


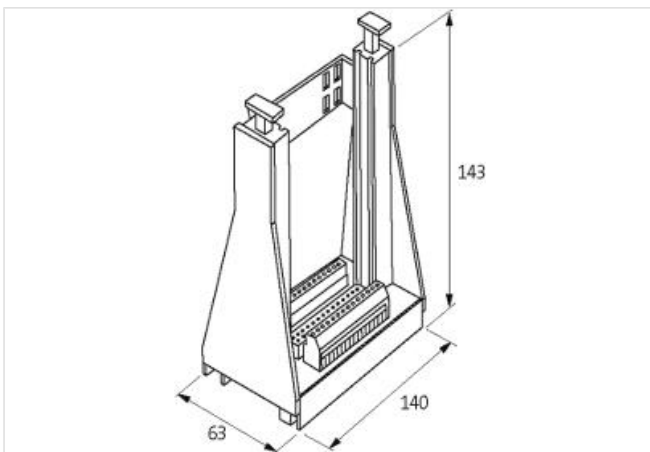


Abbildung stellvertretend

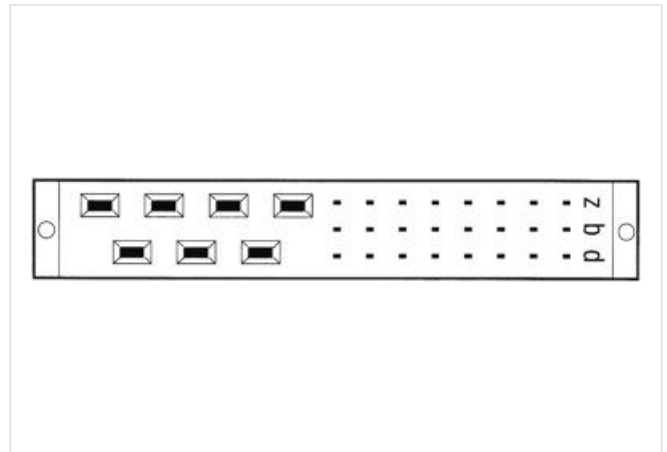

Seite 1

Betriebsspannung AC	500 V
Betriebsstrom max.	4 A

Polzahl 7

Seite 2

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom max.	15 A
Polzahl	24

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042079
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Installation

Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm ²
-------------------------------------	-------------------

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	24 + 7
---------	--------

Geräteschutz | Elektrisch

Überspannungskategorie (EN 60664-1)	I
-------------------------------------	---

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten

Bauform Buchsenleiste	M (EN 60603)
-----------------------	--------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	137 mm
Breite	63 mm
Tiefe	170 mm