

Steckkartenträger für Europakarte

SKT 31

Schraubklemmen
31-polig (DIN 41617)
alle

Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte

Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


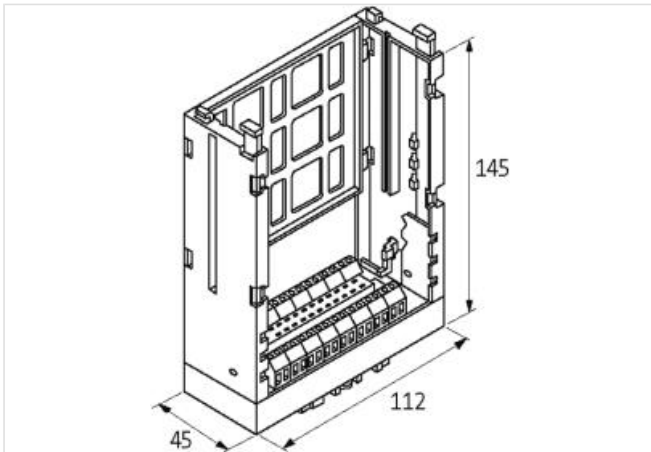


Abbildung stellvertretend

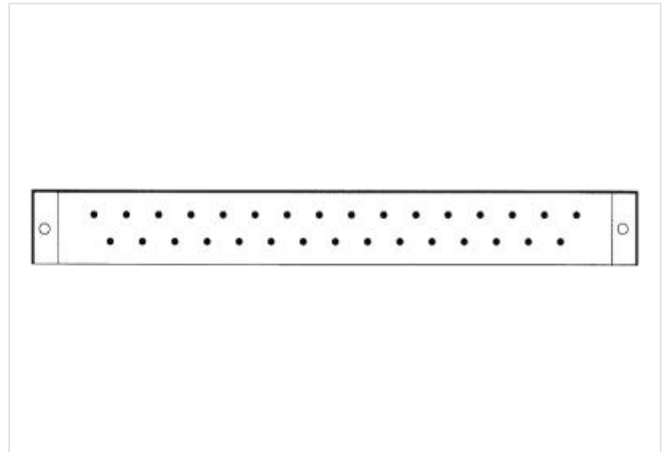

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402

ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042024
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom max.	5 A

Installation

Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm ²
-------------------------------------	-------------------

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	31
---------	----

Geräteschutz | Elektrisch

Überspannungskategorie (EN 60664-1)	I
-------------------------------------	---

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten

Bauform Buchsenleiste	DIN 41617
-----------------------	-----------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	horizontal, vertikal, Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	112 mm
Breite	45 mm
Tiefe	145 mm