

MKS-10/LDP 1300-1 M Diodenbaustein

Tragschiene / Schraubklemmen

Universaldiode 1 300 V, 1 A
10 Paar Dioden
Gem. Potenzial Anode

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


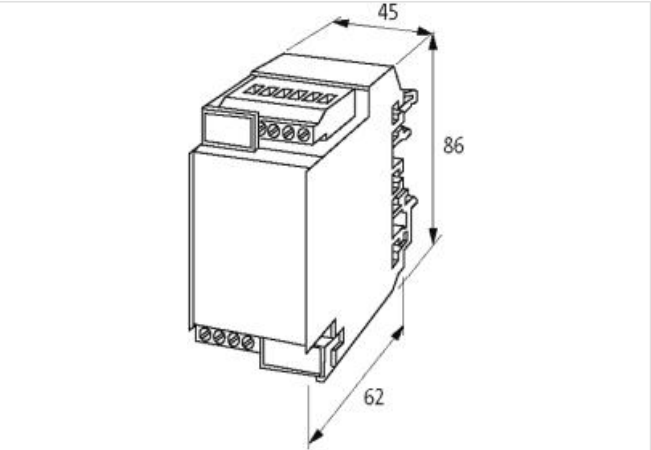


Abbildung stellvertretend

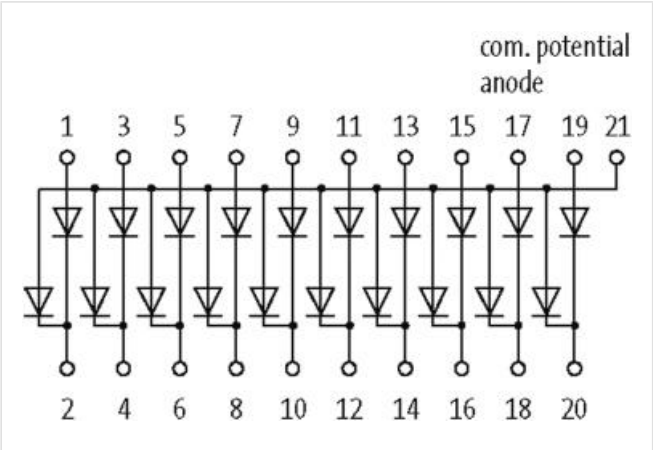

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010

ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041768
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85411000

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe	86 mm
Breite	45 mm
Tiefe	62 mm

Anschlusstyp 1

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	21