

## LED-Anzeigebaustein weiss

LED 3mm - 24V DC - IP40

(weiß)  
24 V DC

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

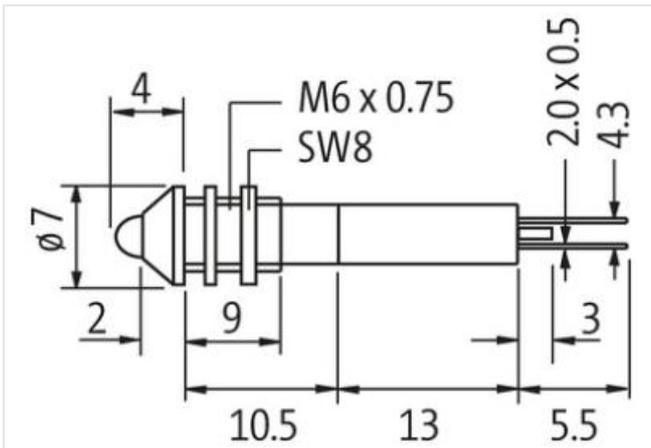
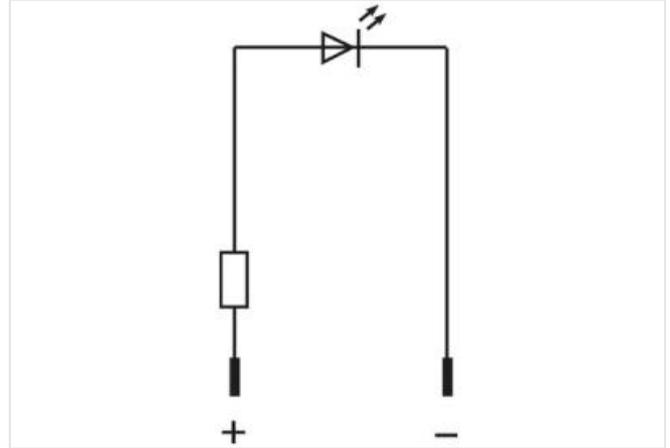


Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041089
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85318070

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	20,4 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	0,6 mA

**Installation | Anschluss**

Anschlussinformation	Faston 2.0x0.5 mm
----------------------	-------------------

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Beschichtung Gehäuse	verchromt
Material Gehäuse	Messing

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe	7 mm
Breite	7 mm
Tiefe	33 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C