

LED-ANZEIGE GELB 110V AC/DC IP67

Produkt abgekündigt, keine Alternative

(gelb)
 110 V AC/DC
 Schutzart IP67
 mit Berührungsschutz

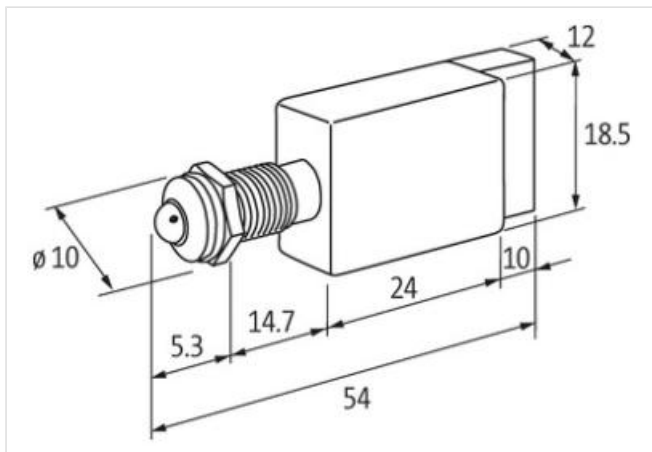
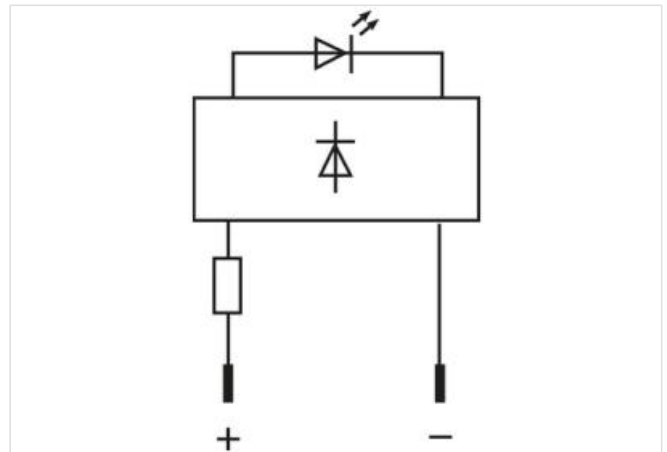
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040730
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85318070

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	110 V
---------------------	-------

Betriebsspannung AC min.	95 V
Betriebsspannung AC max.	121 V
Betriebsspannung DC	110 V
Betriebsspannung DC min.	95 V
Betriebsspannung DC max.	121 V
Stromaufnahme min.	4,5 mA
Stromaufnahme max.	5,5 mA

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	Faston 2.8x0.8 mm
----------------------	-------------------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------	------

Mechanische Daten

Durchmesser LED	5 mm
-----------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	grau
Material Gehäuse	PVC

Mechanische Daten | Montagedaten

Durchmesser Frontplattenbohrung	8 mm
Höhe	18,5 mm
Breite	12 mm
Tiefe	54 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C