

MET Einphasen Sicherheitstransformator

P: 500VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
500 VA
Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


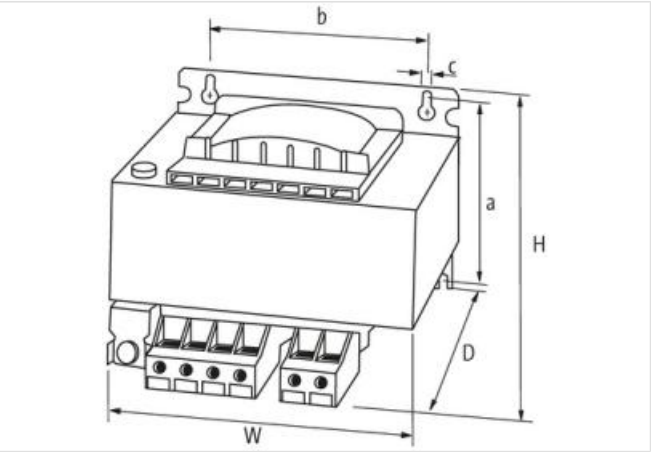


Abbildung stellvertretend

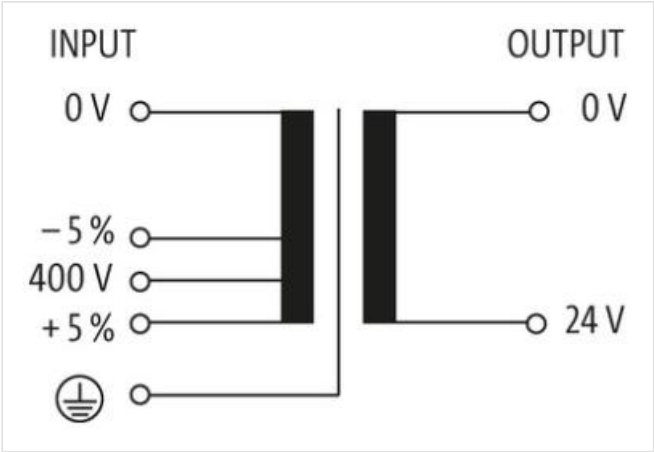

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879079020
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten	
Sicherheitsgrad	SELV
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	2,67 A
Einschaltstrom max.	20,76 A
Kurzschlussstrom	43,13 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC	24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	500 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	91 mm
Befestigungsmaß b	122 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	112,6 mm
Breite	150 mm
Tiefe	146 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	11 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0