

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 800VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
 800 VA
 Isolationsklasse T 60/B

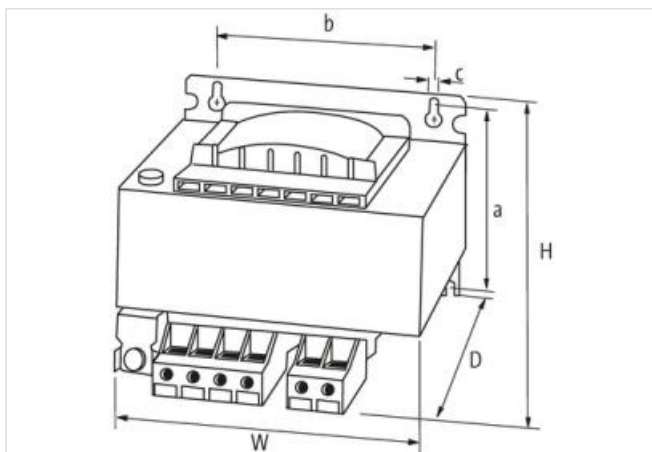
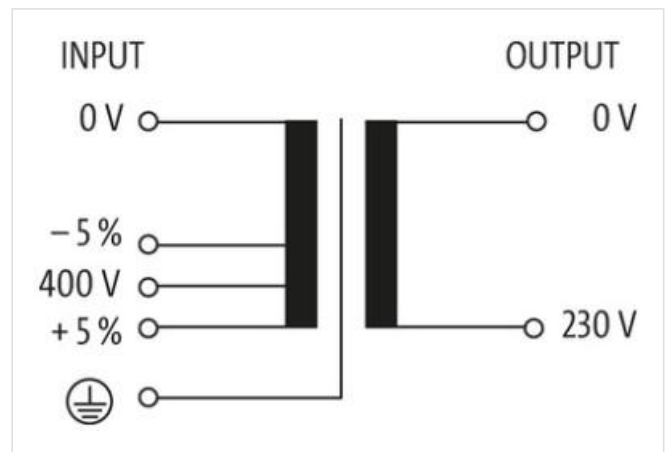
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078948
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	2,15 A
Einschaltstrom max.	30,07 A
Kurzschlussstrom	83,99 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	800 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	92 mm
Befestigungsmaß b	135 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	118 mm
Breite	175 mm
Tiefe	160 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	11 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0