

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
400 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


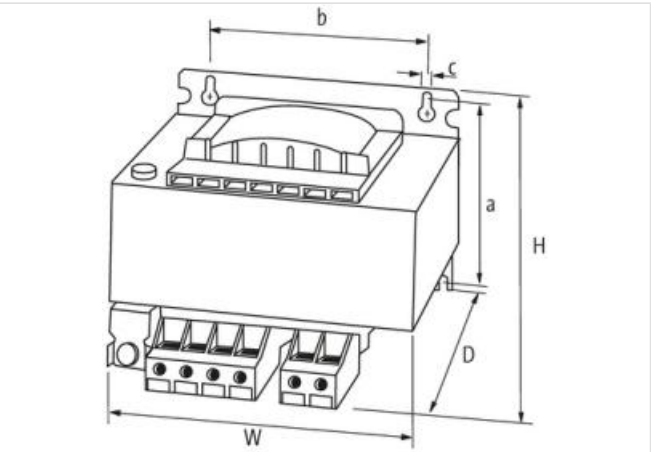


Abbildung stellvertretend

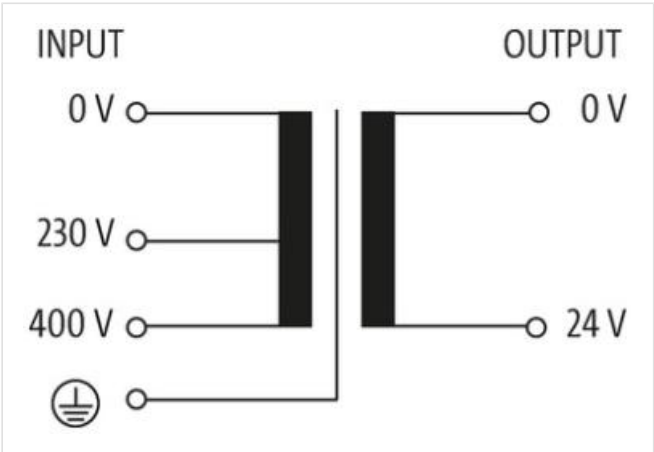

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078603
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad	SELV
-----------------	------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	1,95 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	1,1 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	52,3 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	30,2 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	43 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	24,9 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	400 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
--	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	86,5 mm
Befestigungsmaß b	90 mm
Befestigungsmaß c	5,8 mm
Höhe	104 mm
Breite	120 mm
Tiefe	123 mm
Durchmesser Bohrung	5,8 mm
Länge Bohrung	10 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	---