

Potentialschiene rot 40 polig

Rastermaß 12 mm

Potenzialschiene rot
40-polig, Rastermaß 12 mm
Einsetzbar bei Typenreihe
RMM..., RMMD...

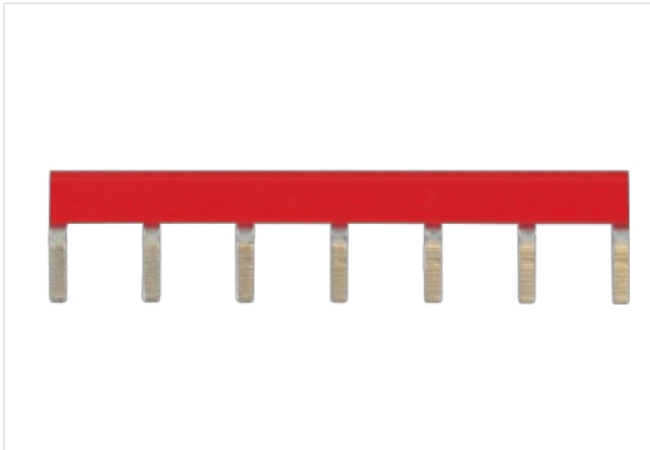
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27141140
ECLASS-6.1	27141140
ECLASS-7.0	27141140
ECLASS-8.0	27141140
ECLASS-9.0	27141140
ECLASS-10.1	27141140
ECLASS-11.1	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879025379
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990