

Steckbare Motorentstörung 5m PUR 5,5KW 3X575V

Stern (schwarz-halogenfrei)

3× 575 V AC

VDR-Motorbeschaltung (Stern)

5.0 m

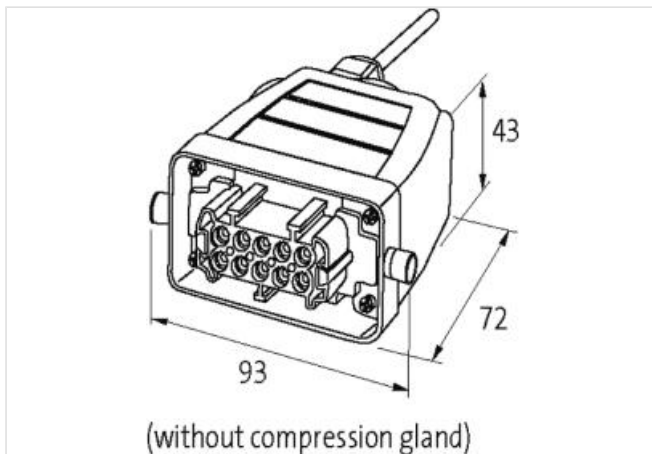
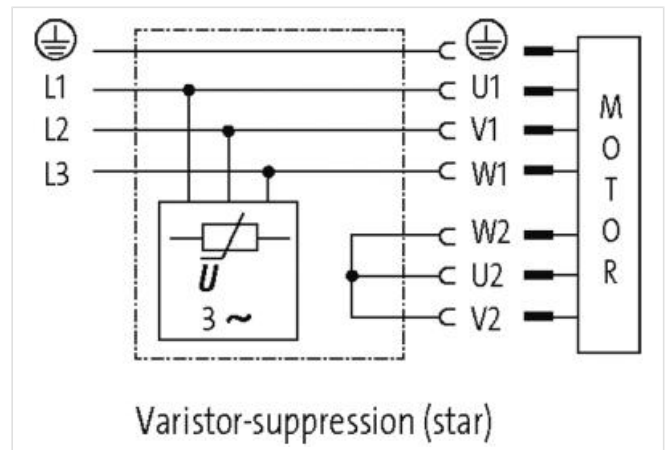
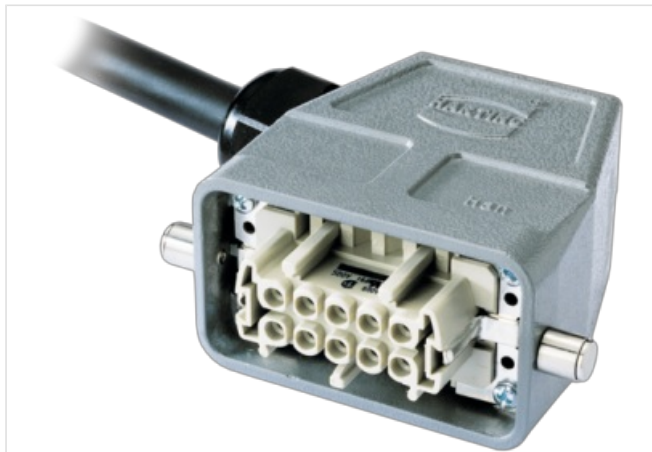
PUR-Leitung schwarz, 4× 1.5 mm²; nummerierte Adern, DESINA conform[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015134
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	10 ... 400 Hz
--------------	---------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	400 V
Eingangsspannung AC max.	575 V

Installation | Anschluss

Geschlecht	female
------------	--------

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	10 + PE
---------	---------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	43 mm
Breite	93 mm
Tiefe	72 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C