

RM 41/24VDC Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

4 Relais; je 1 Schließer
5 A
24 V DC
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


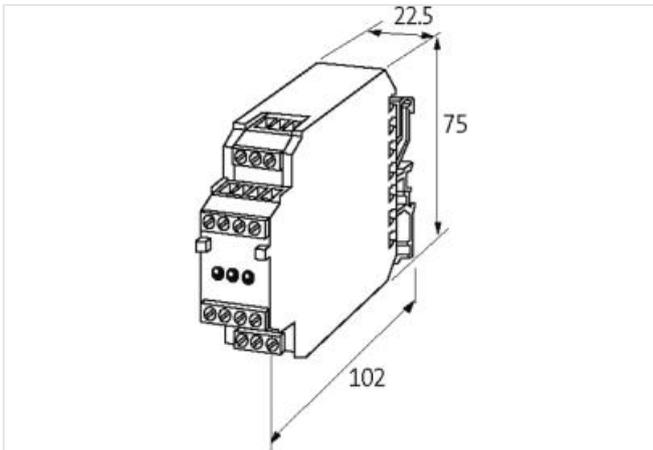


Abbildung stellvertretend

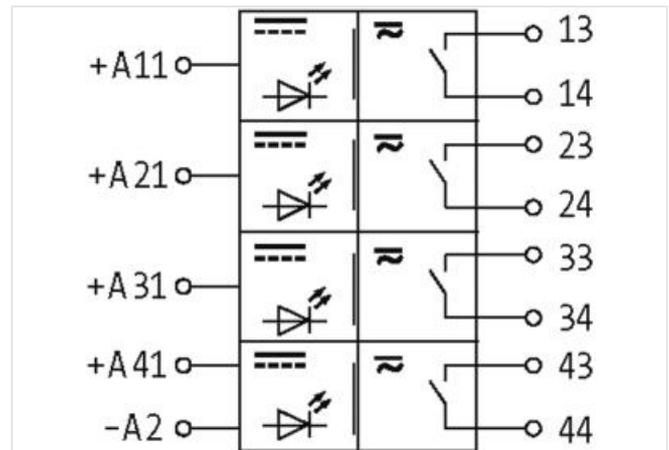

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879024907

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85364900

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC 24 V

Eingangsspannung DC min. 19,2 V

Eingangsspannung DC max. 30 V

Eingangsstrom 16 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V

Zusatzbedingung Schaltfrequenz mit Last

Schaltfrequenz max. 0,1 Hz

Schaltleistung AC max. 1250 VA

Schaltleistung DC max. 240 W

Schaltspannung AC max. 250 V

Schaltspannung DC max. 250 V

Schaltstrom DC 100 mA

Schaltstrom max. 5 A

Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 5 A (24/110/230 V AC)

Diagnosen

Statusanzeige LED rot

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer lastabhängig

Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsstoßspannung 4 kV

Elektrische Lebensdauer 50000000 Zyklen

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer 50000000 Zyklen

Mechanische Daten

Abfallzeit max. 10 ms

Ansprechzeit max. 10 ms

Prellzeit max. 2 ms

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt Ag hv

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)

Höhe 75 mm

Breite 22,5 mm

Tiefe 102 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstyp 4

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 1	+ A 11
PIN 2	+ A 21
PIN 3	+ A 31
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 1	- A 2
PIN 2	+ A 41
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	13
PIN 2	14
PIN 3	23
PIN 4	24
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	43
PIN 2	44
PIN 3	33
PIN 4	34