

UFL 40-polig und FK (Traub)

24 VAC/DC / 1 A

Flachbandstiftleiste

40-polig

Federkraftklemmen

Durch kombinierten Verriegelungshebel können Leisten mit oder ohne Zugentlastung gesichert werden für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Postensteckverbinders entfernen

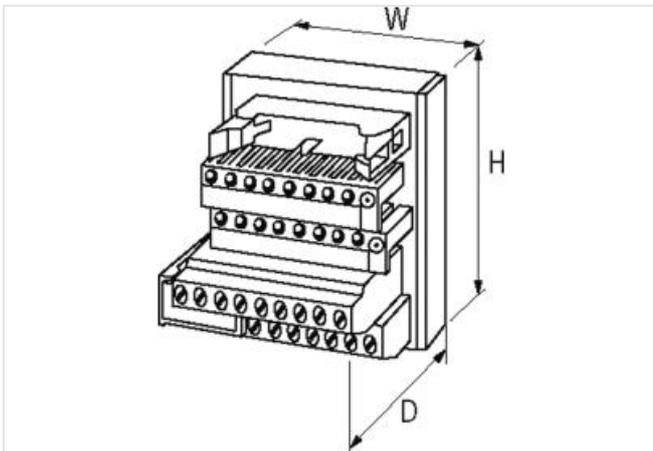
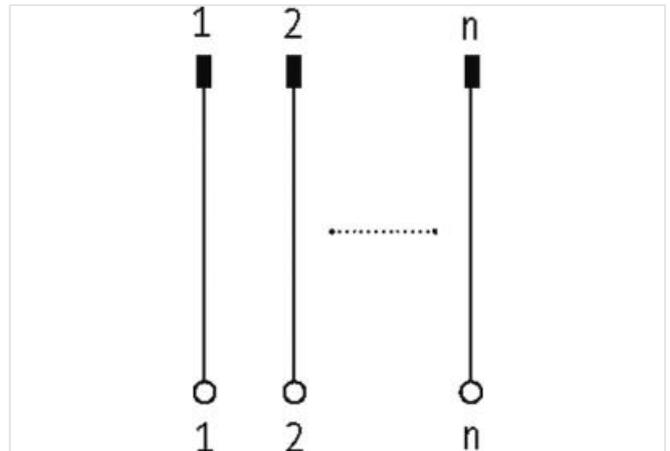
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283

GTIN	4048879023887
------	---------------

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
---------------------	------

Betriebsstrom max.	1 A
--------------------	-----

Installation | Anschluss

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Geräteschutz | Elektrisch

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Überspannungskategorie (EN 60664-1)	III
-------------------------------------	-----

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
-----------------	------------

Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
------------------------------	-------------------------

Höhe	75 mm
------	-------

Breite	70 mm
--------	-------

Tiefe	70 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------