


MA5I00 Anschlusskabel

MA5I00 Anschlusskabel, Länge 0,15 m, m. Kabelschuh

I/O-Leitung  
mit Gabelkabelschuh  
MA5I  
150 mm

Link zum Produkt

Abbildungen

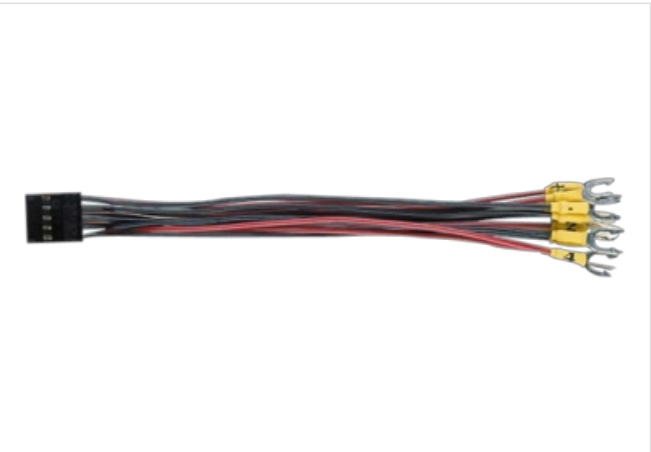

|                  |   |                       |     |
|------------------|---|-----------------------|-----|
| 1                | ↷ | black                 | -   |
| 2                | ↷ | red                   | +   |
| 3                | ↷ | black                 | 0 0 |
| 4                | ↷ | red                   | 1 0 |
| 5                | ↷ | black                 | 0 1 |
| 6                | ↷ | red                   | 1 1 |
| 7                | ↷ | black                 | 0 2 |
| 8                | ↷ | red                   | 1 2 |
| 9                | ↷ | black                 | 0 3 |
| 10               | ↷ | red                   | 1 3 |
| HE 14<br>(AWG22) |   | AS-Interface<br>55700 |     |

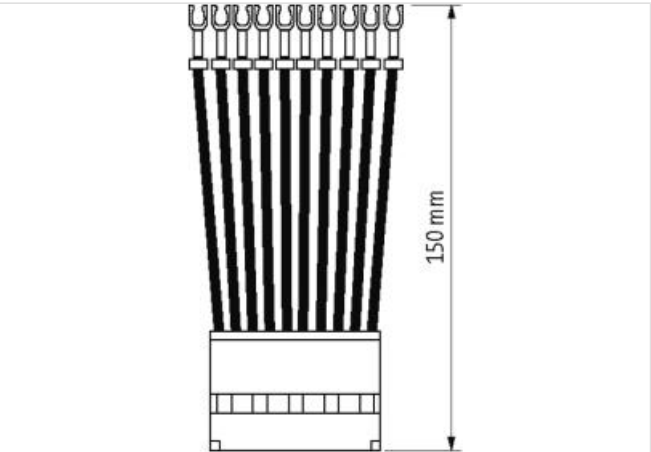


Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27061801      |
| ECLASS-6.1          | 27061801      |
| ECLASS-7.0          | 27061801      |
| ECLASS-8.0          | 27061801      |
| ECLASS-9.0          | 27061801      |
| ECLASS-10.1         | 27061801      |
| ECLASS-11.1         | 27061801      |
| ECLASS-12.0         | 27061801      |
| ETIM-5.0            | EC002584      |
| GTIN                | 4048879046916 |
| Verpackungseinheit  | 1             |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 22.05.2024

Zolltarifnummer

85444290