

## Modlink MSVD Steckdose USA/Brasilien mit LED gelb

NEMA5-15/125VAC/15A Schraubklemmen


USA (NEMA 5-15)  
Anschluss gedreht  
Schraubklemmen  
LED (gelb)

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

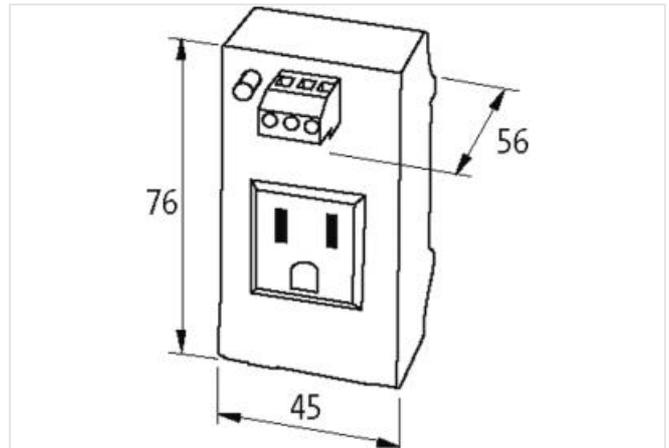

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879039680
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	127 V
Betriebsstrom	15 A

#### Installation

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG-Nummer	14

#### Installation | Anschluss

Anschlussart	Schraubklemmen SK
--------------	-------------------

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	45 mm
Tiefe	56 mm