

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:415VA IN:230/400/460VAC±10VAC±20VAC OUT:24/230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
415 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen


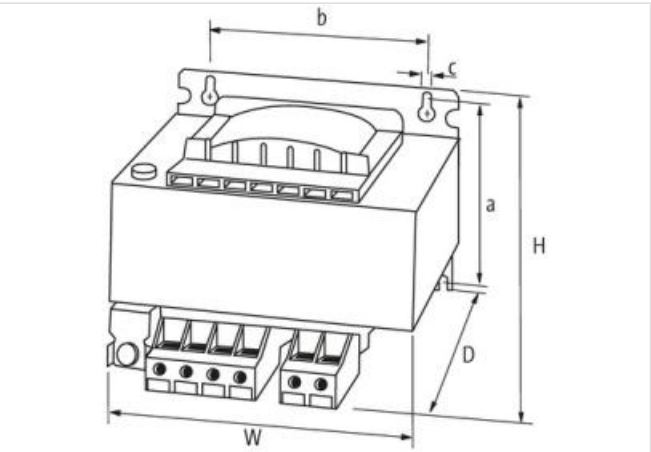


Abbildung stellvertretend

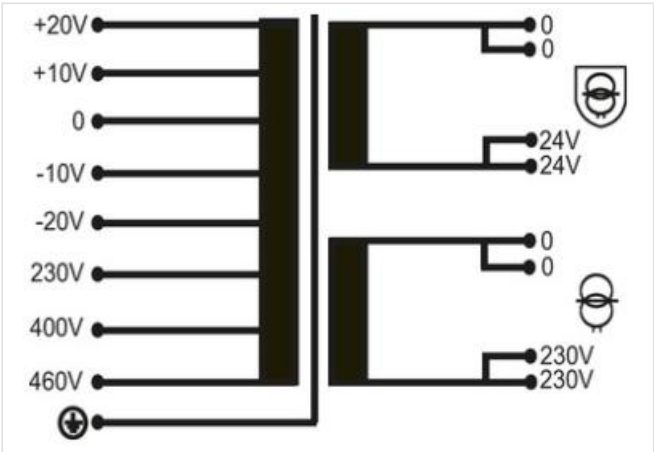

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879340748
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad	SELV
-----------------	------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsspannung 3 AC	460 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	2,1 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 3 AC	1 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	10 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 3	5 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	29 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 3	15 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 1	24 V
Ausgangsspannung AC 2	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	415 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
--	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	105,6 mm
Befestigungsmaß b	122 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	112,5 mm
Breite	150 mm
Tiefe	150 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	---

Anschlusstyp 4

Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlusstyp 3	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme

Geschlecht	female
Polzahl	8
PIN 1	+ 20 V
PIN 2	+ 10 V
PIN 4	- 10 V
PIN 5	- 20 V
PIN 6	230 V
PIN 7	400 V
PIN 8	460 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 3	230 V
PIN 4	230 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 3	24 V DC
PIN 4	24 V DC
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE