

Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm

Zenerdiode und LED, 24VDC/30VA/W

24 V AC/DC

Z-Diode + LED (gelb)

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.

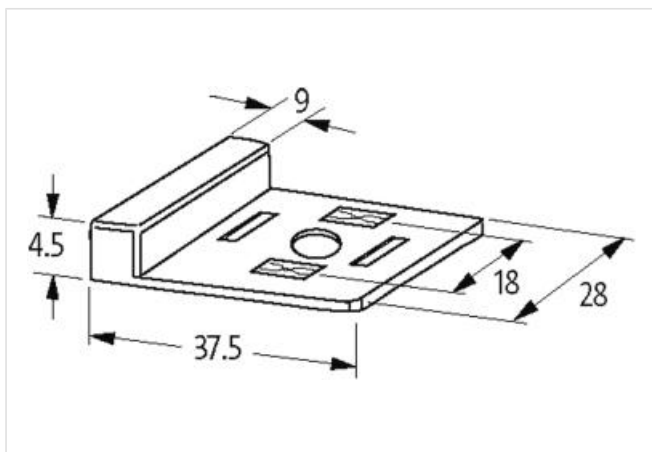
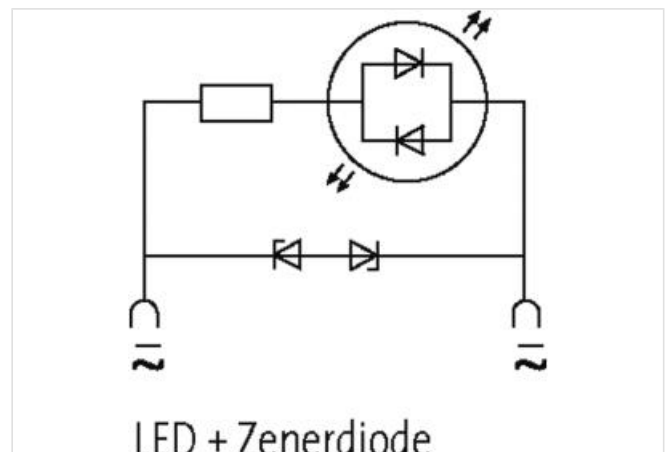
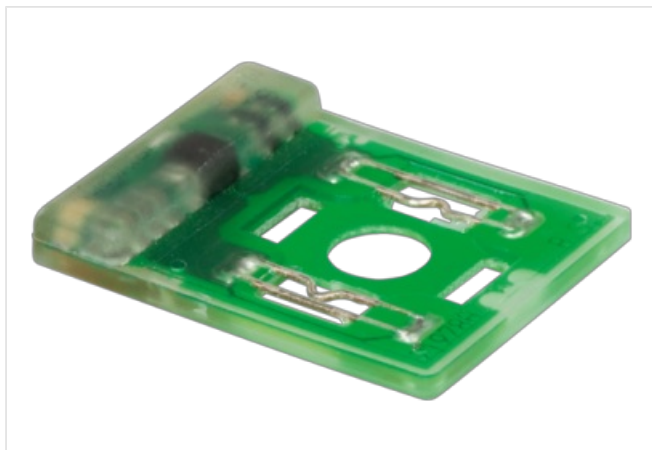
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011624
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten	
Kapazität CX	200 ms
Halteleistung max.	30 W
Elektrische Daten Versorgung	
Abschaltspitzenspannung max.	1 V
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC min.	20 V
Eingangsspannung AC max.	32 V
Eingangsspannung DC min.	20 V
Eingangsspannung DC max.	32 V
Diagnosen	
Statusanzeige LED	gelb
Installation	
Bauform Kontakt	A
Kontaktdabstand	18 mm
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	versilbert
Material Gehäuse	PUR
Material Kontakt	Bronze
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	4,5 mm
Breite	37,5 mm
Tiefe	28 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C