

**Haube mit Ltg. für Vert.M12, 6-fach 5pol.**

mit Pot-Tr. 10m PUR/PVC-JB, 12x0,34+5x0,75

für Verteiler 6-fach, 5-polig

PUR/PVC

10.0 m

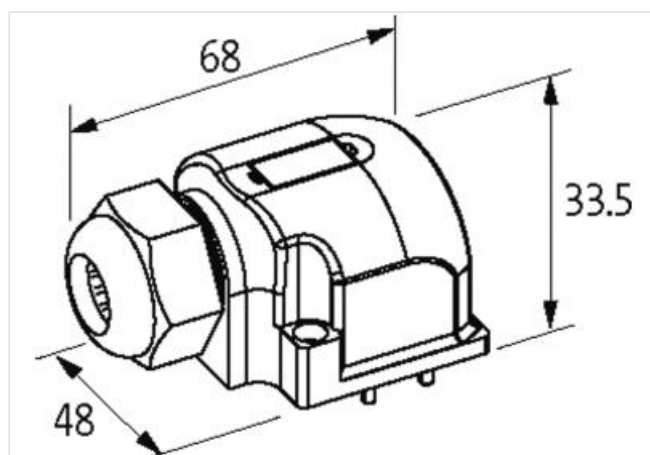
potenzialgetrennt

Neue Art.-Nr. 8000-86659-3921000

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143423      |
| ECLASS-6.1         | 27279219      |
| ECLASS-7.0         | 27279219      |
| ECLASS-8.0         | 27279219      |
| ECLASS-9.0         | 27440108      |
| ECLASS-10.1        | 27440108      |
| ECLASS-11.1        | 27440108      |
| ECLASS-12.0        | 27440108      |
| ETIM-5.0           | EC002585      |
| GTIN               | 4048879058131 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Summenstrom max. | 8 A |
|------------------|-----|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 33 mm |
| Breite | 48 mm |
| Tiefe  | 68 mm |

**Anschlussstyp 2**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Familie-Bauform     | M12     |
| Geschlecht          | female  |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Polzahl             | 5                    |
| PIN 1               | +                    |
| PIN 2               | NC S 2               |
| PIN 3               | -                    |
| PIN 4               | NO S 1               |
| PIN 5               | PE                   |
| Anschlussstyp 1     | X1-X8                |
| Familie-Bauform     | offenes Leitungsende |
| Farbe Kontaktträger | grau                 |
| Polzahl             | 17                   |
| Familie-Bauform     | M12                  |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Kodierung           | A                    |
| Polzahl             | 5                    |
| PIN 1               | +                    |
| PIN 2               | NC S 2               |
| PIN 3               | -                    |
| PIN 4               | NO S 1               |
| PIN 5               | PE                   |
| Familie-Bauform     | offenes Leitungsende |
| Farbe Kontaktträger | grau                 |
| Polzahl             | 17                   |