

Haube mit Ltg. für Vert.M12, 6-fach 5pol.

mit Pot-Tr. 15m PUR/PVC-JB, 12x0,34+5x0,75

für Verteiler 6-fach, 5-polig

PUR/PVC

15.0 m

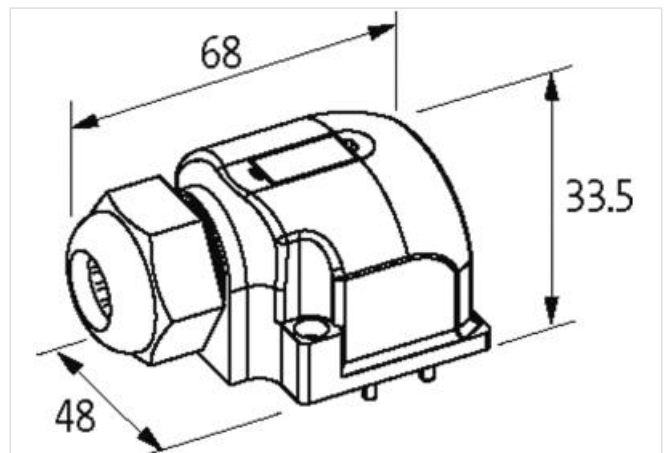
potenzialgetrennt

Neue Art.-Nr. 8000-86659-3921500

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879058124
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Elektrische Daten | Versorgung

Summenstrom max.	8 A
------------------	-----

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	33 mm
Breite	48 mm
Tiefe	68 mm

Anschlussstyp 2

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A

Polzahl	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Anschlussstyp 1	X1-X8
Familie-Bauform	offenes Leitungsende
Farbe Kontaktträger	grau
Polzahl	17
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Familie-Bauform	offenes Leitungsende
Farbe Kontaktträger	grau
Polzahl	17