

SV-SUB D 9Bu.-KL FK

Buchsenleiste
 9-polig
 Federkraftklemmen

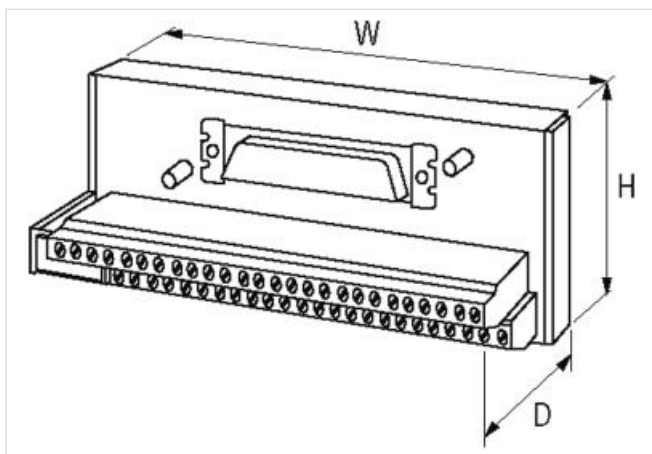
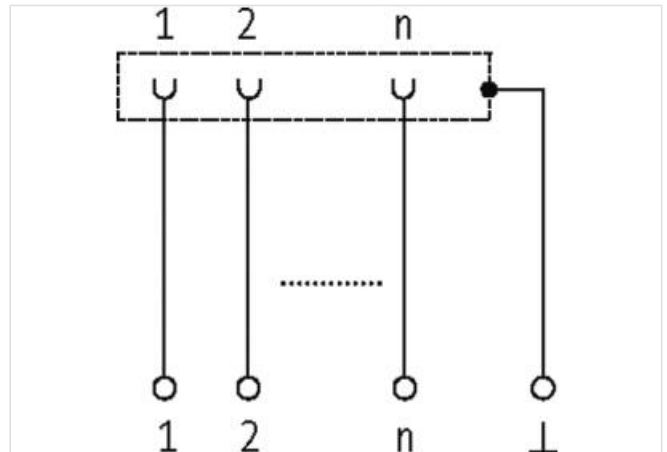
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879021586
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsspannung DC	150 V
Betriebsstrom max.	2 A

Geräteschutz | Elektrisch

Überspannungskategorie (EN 60664-1)	II
-------------------------------------	----

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	50 mm
Tiefe	48 mm
Verriegelungsart	Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C