

SV-SUB D 15Bu.-KL FK

Buchsenleiste
15-polig
Federkraftklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


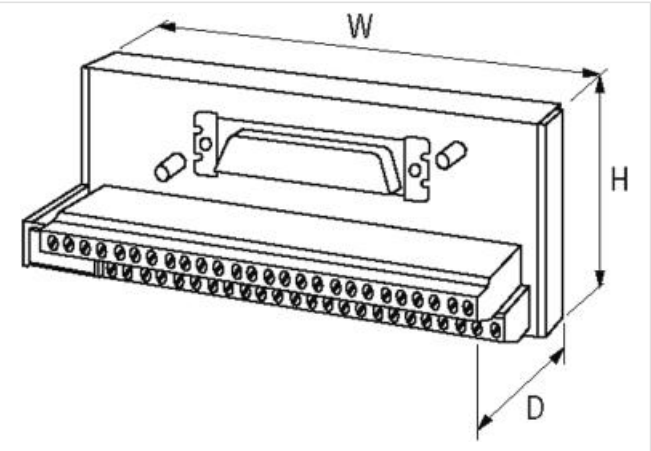


Abbildung stellvertretend

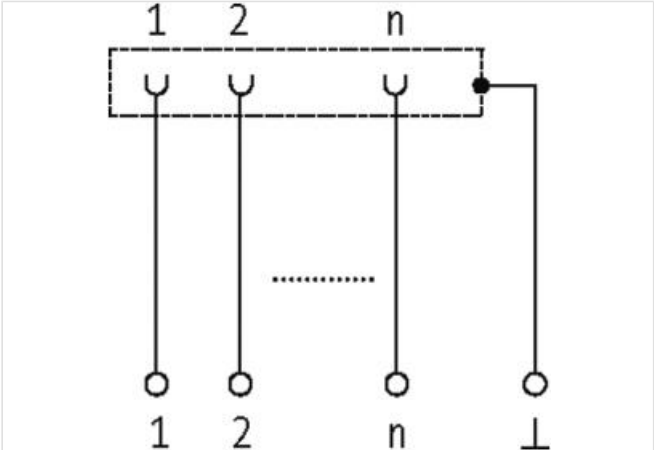

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879021579
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsspannung DC	150 V
Betriebsstrom max.	2 A
Geräteschutz Elektrisch	
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	II
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	75 mm
Tiefe	48 mm
Verriegelungsart	Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C