

LUGS 24 Übergabebaustein 250V/8 A

Tragschiene/steckbare Federkraftklemmen

24-polig
Push-In Federkraftklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

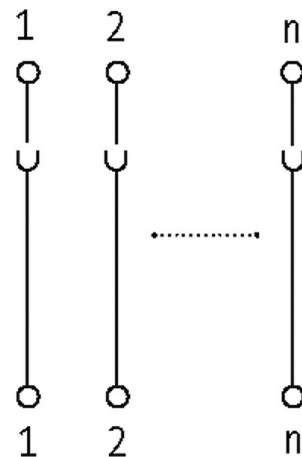
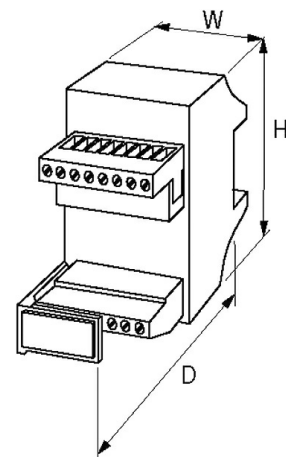


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Anschlussart	Federkraftsteckklemmen: max. 2.5 mm ² (AWG 14)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Abmessungen H×B×T	75×70×75 mm
Temperaturbereich	-20...+60 °C

Technische Daten

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom je Bit	8 A

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/21

Isolierstoffgruppe EN 50178 Überspannung, category I

Kaufmännische Daten

EAN 4048879324137

eClass 27379201

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85369010