

Telemecanique Schaltgerätentstörmodul

Varistor Glied, 230VAC/DC

230 V AC/DC

VDR

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

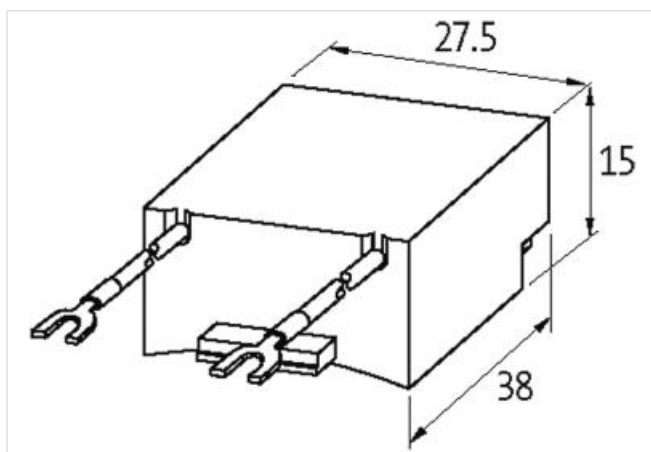
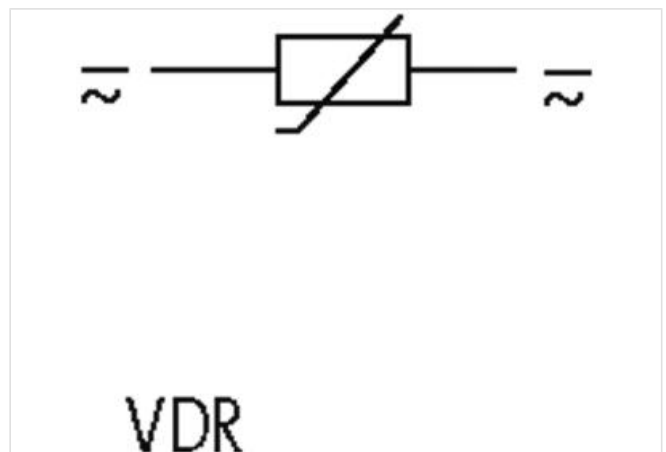
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010238
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Kompatibilität Kompatibel zu	
Passende Schaltgeräte	DT40, LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, LC 2 D09...D38
Elektrische Daten	
Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC min.	127 V
Eingangsspannung AC max.	253 V
Eingangsspannung DC min.	127 V
Eingangsspannung DC max.	253 V
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	selbstsichernder Gabelkabelschuh
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	15 mm
Breite	27,5 mm
Tiefe	38 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C