

MIRO 6,2 steckbar Steckmodul Optokoppler

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A

Transistor 6 A
24 V DC

Link zum Produkt

Abbildungen


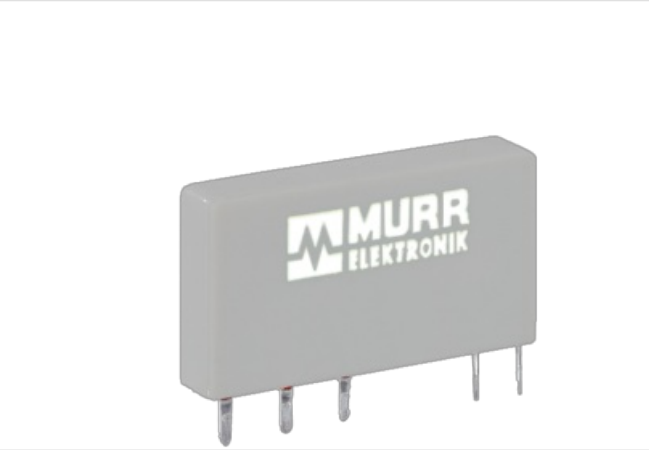


Abbildung stellvertretend

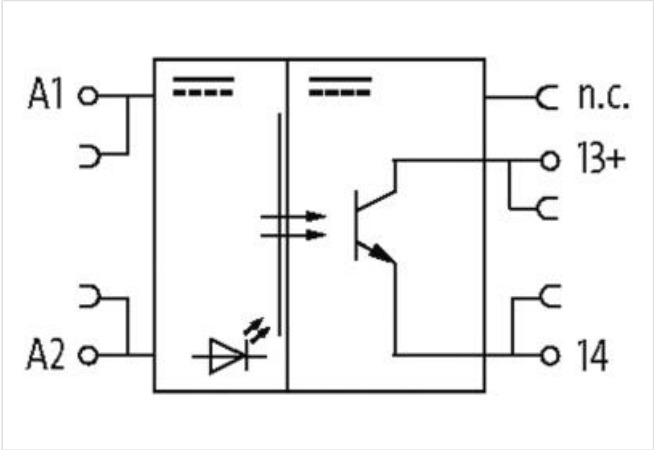

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879535175
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85414900

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	18 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
Eingangsstrom	9 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Ausschaltverzögerung max.	31 µs
Durchlassspannung max.	240 mV
Schaltfrequenz induktiv max.	50 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max.	500 Hz

Schaltspannung DC min.	3 V
Schaltspannung DC max.	30 V
Schaltstrom min.	10 mA
Schaltstrom max.	6 A

Diagnosen

Statusanzeige LED	gelb
-------------------	------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Bemessungsisolationsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	gesteckt
Höhe	15 mm
Breite	5 mm
Tiefe	28 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C