

MIRO Triac 1x400VAC-10A

IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 10 A

Triac 10 A
24 V DC
Schraubsteckklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


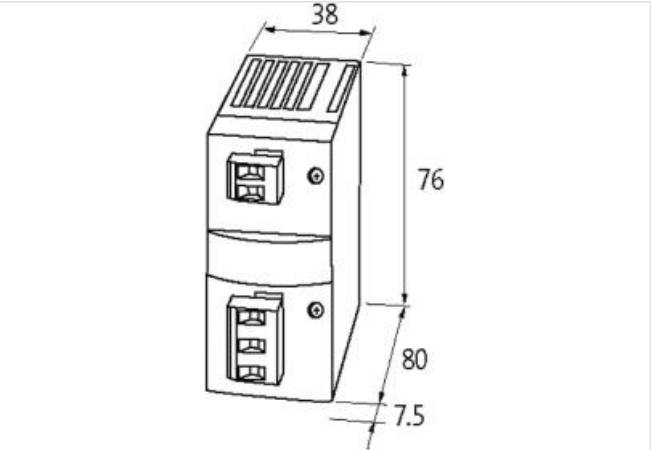


Abbildung stellvertretend

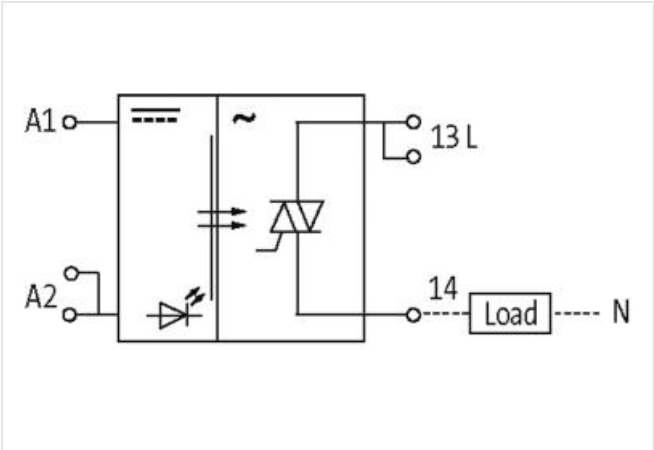

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604

ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879020985
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85414900
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AUS DC min.	0 V
Eingangsspannung AUS DC max.	3 V
Eingangsspannung DC min.	10 V
Eingangsspannung DC max.	53 V
Eingangsstrom DC	7,8 mA
Steuerspannung DC	24 V
Elektrische Daten Ausgang	
Ausschaltverzögerung max.	10 ms
Dauer Stoßstrom max.	16,6 ms
Einschaltverzögerung max.	10 ms
Ruhestrom AUS max.	1 mA
Schaltfrequenz induktiv max.	1 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max.	20 Hz
Schaltspannung AC min.	12 V
Schaltspannung AC max.	400 V
Schaltstrom min.	100 mA
Schaltstrom max.	10 A
Spannungsabfall AC max.	0,15 V
Stoßstrom max.	70 A
Diagnosen	
Statusanzeige LED	grün
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	76 mm
Breite	38 mm
Tiefe	80 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Anschlusstyp 2	
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme

Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	3
PIN 1	14
PIN 2	13
PIN 3	13