

Steckkartenträger für Europakarte

SKP 64/2-C(a+c)-FK

Federkraftklemmen
64-polig C (EN 60603)
Reihe a, c
250 V AC

Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar.

Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte

Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.

Link zum Produkt

Abbildungen

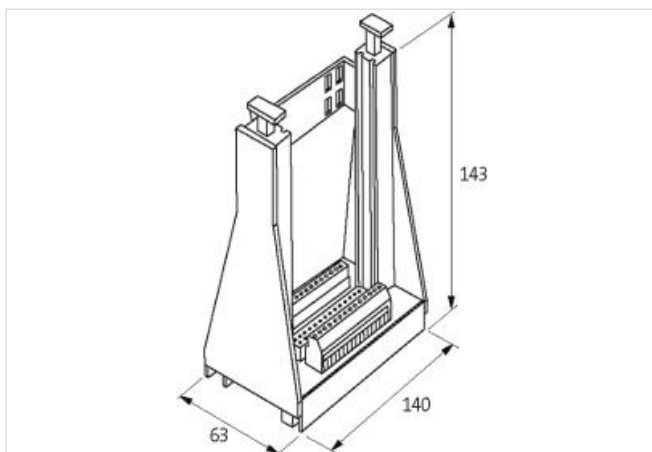


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0

27260710

ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879038652
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom max.	2 A

Installation

Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm ²
-------------------------------------	-------------------

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	64
---------	----

Geräteschutz | Elektrisch

Überspannungskategorie (EN 60664-1)	I
-------------------------------------	---

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten

Bauform Buchsenleiste	C (EN 60603)
-----------------------	--------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	137 mm
Tiefe	170 mm