

Steckkartenträger für Europakarte

SKP 32/2-D(a+c)-FK

Federkraftklemmen
32-polig D (EN 60603)
Reihe a, c

Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar.

Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte

Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


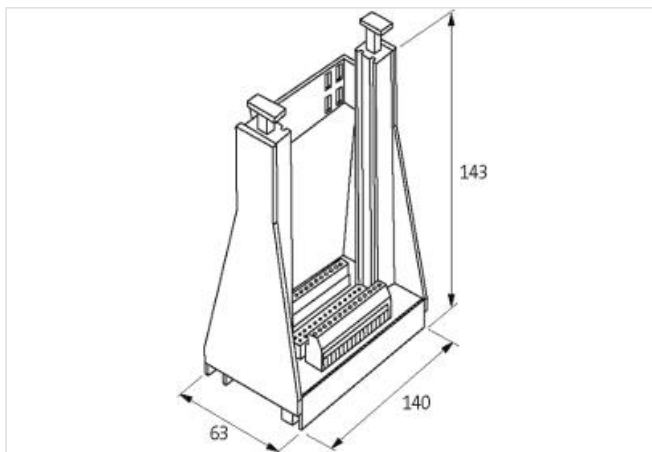


Abbildung stellvertretend

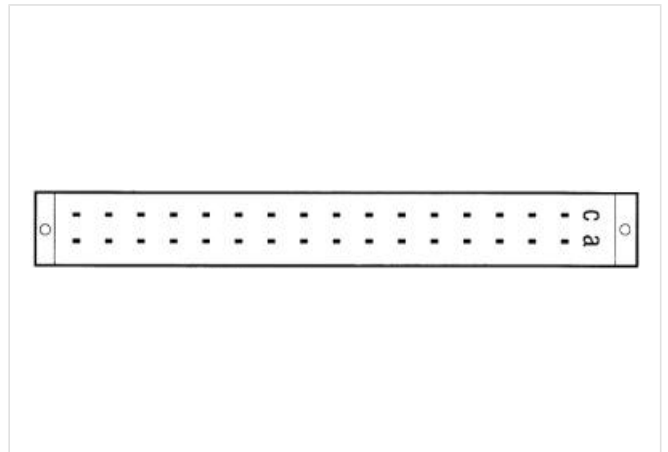

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704

ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879038645
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom max.	4 A
Installation	
Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm²
Installation Pin-Belegung	
Polzahl	32
Geräteschutz Elektrisch	
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	II
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten	
Bauform Buchsenleiste	D (EN 60603)
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	137 mm
Tiefe	170 mm