

## Steckkartenträger für Europakarte

SKP 24/7-M-FK

Federkraftklemmen  
24-, 7-polig M (EN 60603)  
Reihe z, b, d

Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar.

Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte

Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


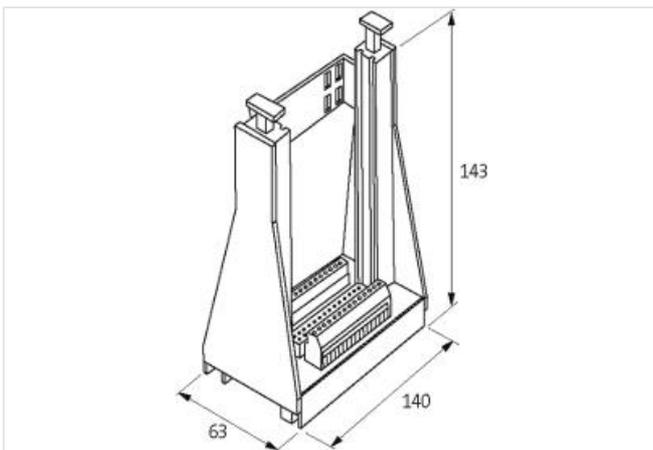


Abbildung stellvertretend

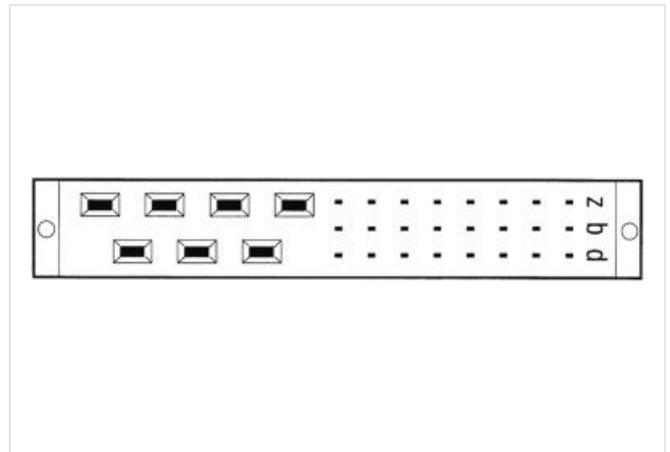

#### Seite 1

Betriebsspannung AC	500 V
Betriebsstrom max.	4 A

Polzahl 7

**Seite 2**

Betriebsspannung AC 250 V

Betriebsstrom max. 15 A

Polzahl 24

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0 27260710

ECLASS-6.1 27260704

ECLASS-7.0 27440402

ECLASS-8.0 27440402

ECLASS-9.0 27460201

ECLASS-10.1 27440402

ECLASS-11.1 27460201

ECLASS-12.0 27460201

ETIM-5.0 EC002780

GTIN 4048879038607

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990

**Installation**Anschlussquerschnitt eindrätig max. 4 mm<sup>2</sup>**Installation | Pin-Belegung**

Polzahl 24 + 7

**Geräteschutz | Elektrisch**

Überspannungskategorie (EN 60664-1) I

**Geräteschutz | Medien**

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

**Mechanische Daten**

Bauform Buchsenleiste M (EN 60603)

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Material Gehäuse Kunststoff

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart verschraubt, geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 63 mm

Breite 137 mm

Tiefe 170 mm