

**Modlink MSDD Einbaurahmen 2-fach Metall**

matt vernickelt/transparent

Rahmen: Metall, matt vernickelt

Deckel: Kunststoff, transparent

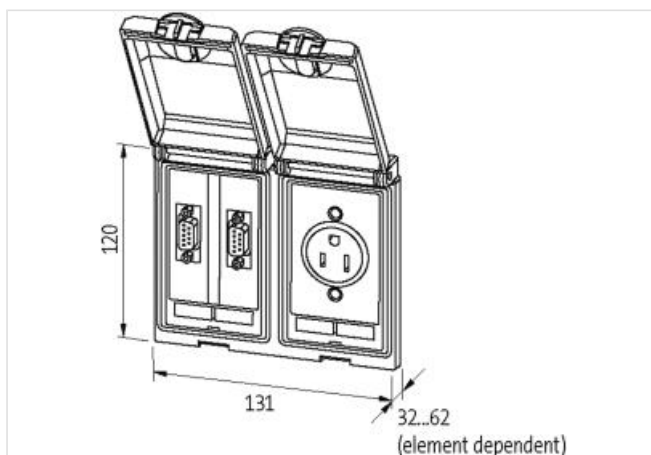
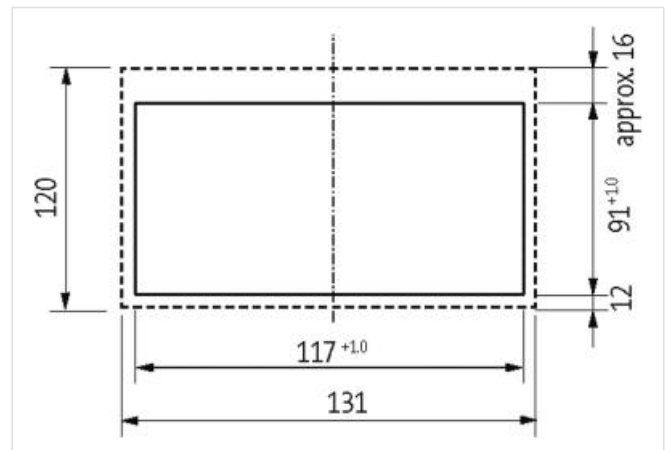
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27189217 |
| ECLASS-6.1  | 27189260 |
| ECLASS-7.0  | 27189260 |
| ECLASS-8.0  | 27189260 |
| ECLASS-9.0  | 27189260 |
| ECLASS-10.1 | 27182810 |
| ECLASS-11.1 | 27182810 |
| ECLASS-12.0 | 27182810 |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| ETIM-5.0                                | EC002625            |
| GTIN                                    | 4048879033374       |
| Verpackungseinheit                      | 1                   |
| Zolltarifnummer                         | 85389099            |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b> |                     |
| Höhe                                    | 120 mm              |
| Breite                                  | 130 mm              |
| Tiefe                                   | 35 mm               |
| <b>Rahmen</b>                           |                     |
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65                |
| Betriebstemperatur min.                 | -10 °C              |
| Betriebstemperatur max.                 | 60 °C               |
| Lagertemperatur min.                    | -25 °C              |
| Lagertemperatur max.                    | 60 °C               |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm                |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm                |
| Beschichtung Gehäuse                    | oberflächenveredelt |
| Farbe Deckel                            | transparent         |
| Material Deckel                         | PC                  |
| Material Gehäuse                        | Feinzinkdruckguss   |