

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68512-0000003,

Einsatz 4000-68000-0140000

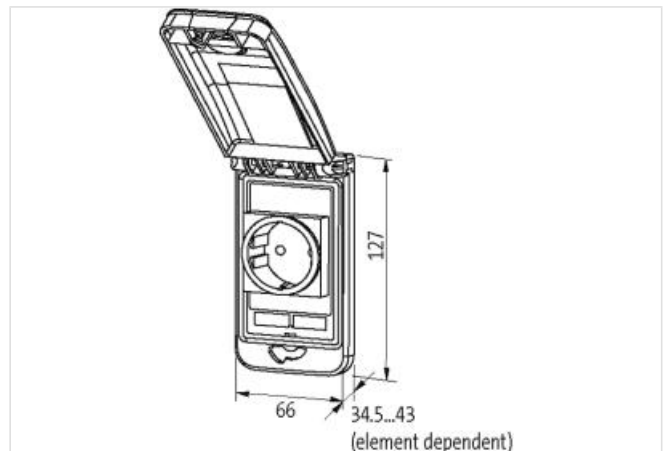
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.05.2024

GTIN	4048879406321
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

Betriebstemperatur min.	-30 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-30 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	80 °C
----------------------	-------

Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.	1 mm
---	------

Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.	5 mm
---	------

Farbe Deckel	transparent
--------------	-------------

Farbe Gehäuse	schwarz
---------------	---------

Material Deckel	PC
-----------------	----

Material Gehäuse	PA
------------------	----

Deutschland (VDE)

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm ²
---------------------------	---------------------

AWG-Nummer max.	14
-----------------	----

Betriebsspannung AC	250 V
---------------------	-------

Betriebsstrom min.	10 A
--------------------	------

Betriebsstrom max.	16 A
--------------------	------

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Polzahl	2 + PE
---------	--------

Anschlüsse pro Pol	2
--------------------	---

Schutzkontakt vorhanden	ja
-------------------------	----