

Modlink MSDD Einbaurahmen 1-fach metallic

Schließung Daimler

Rahmen: Kunststoff PA schwarz

Deckel: Kunststoff, ABS metallic

Schließung: Daimler

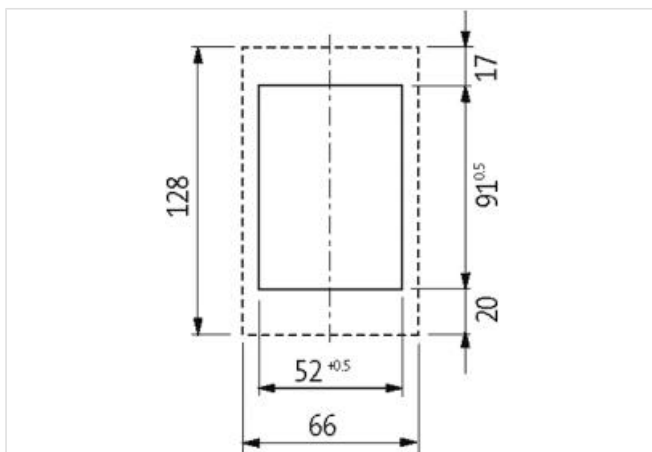
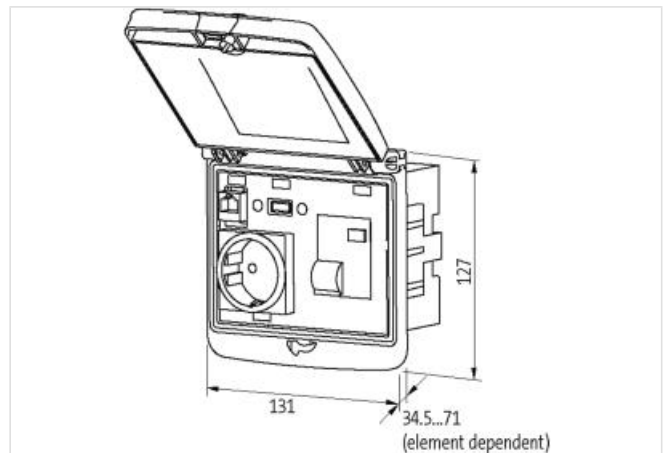
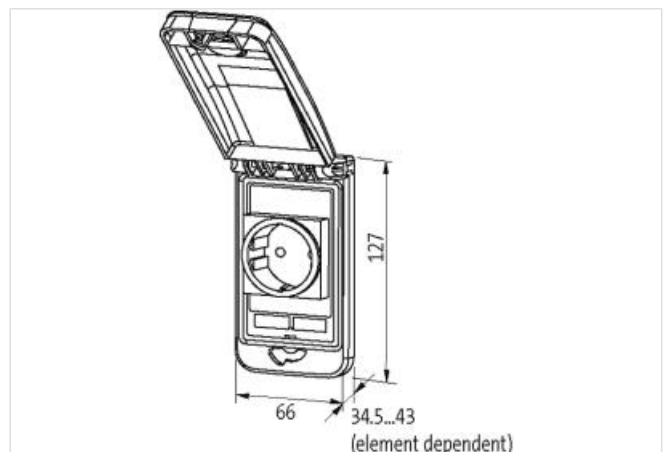
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810
ECLASS-11.1	27182810

ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879388030
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	127 mm
Breite	66 mm
Tiefe	43 mm

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.	1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.	5 mm
Farbe Deckel	metallic
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Deckel	ABS
Material Gehäuse	PA