

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68513-0000001,

Einsatz 4000-68000-3250000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


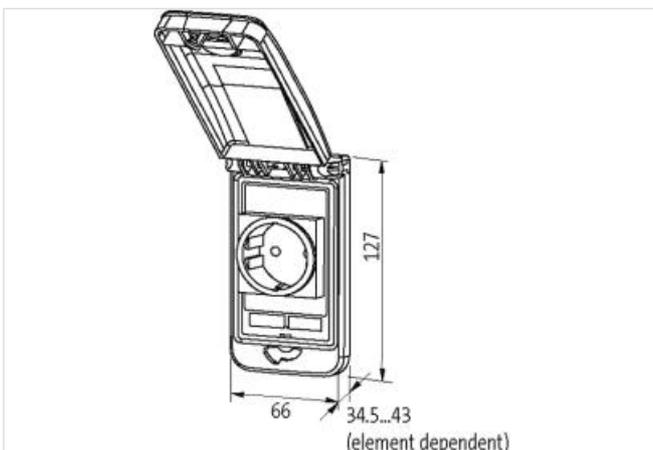


Abbildung stellvertretend

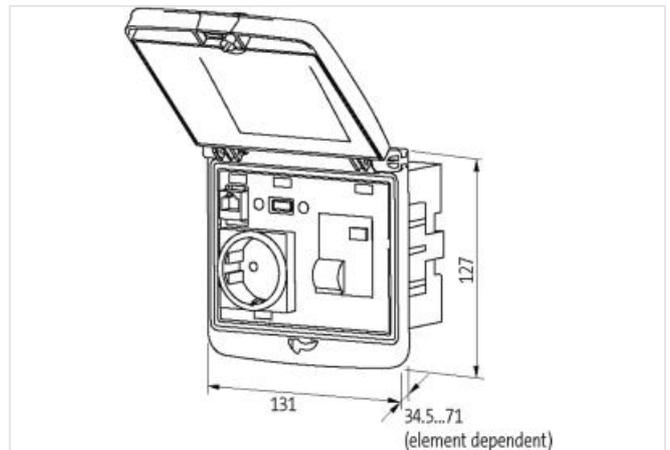

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879572200
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.	1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.	5 mm
Farbe Deckel	metallic
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Deckel	ABS
Material Gehäuse	PA

China (CCC)

Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig max.	4 mm ²
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	10 A
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja