

**Modlink MSDD Einbaurahmen 2-fach transparent**

Schließung 3mm Doppelbart inkl. steck. Drehknopf

Rahmen: Kunststoff PA schwarz

Deckel: Kunststoff, PC transparent

Schließung: 3 mm Doppelbart

inkl. steckbarem Drehknopf

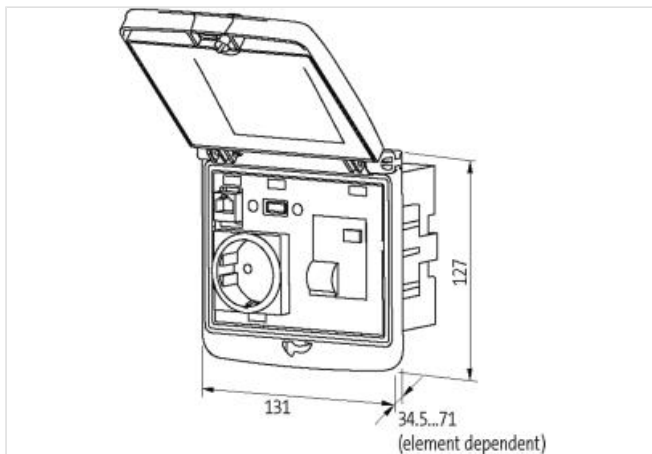
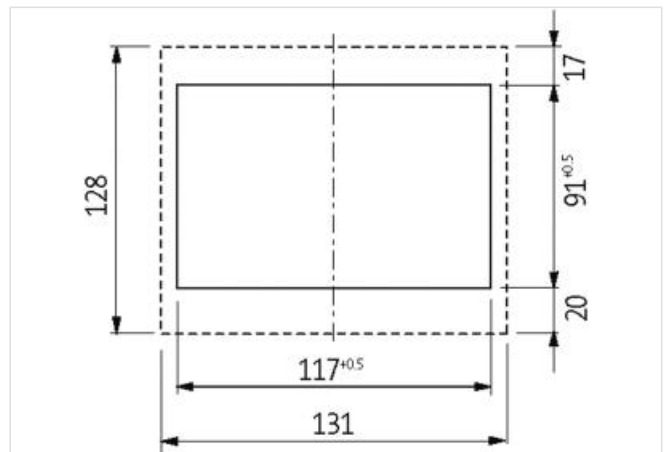
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27189217 |
| ECLASS-6.1  | 27189260 |
| ECLASS-7.0  | 27189260 |
| ECLASS-8.0  | 27189260 |
| ECLASS-9.0  | 27189260 |
| ECLASS-10.1 | 27182810 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.1 | 27182810 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27182810 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC002625 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879368858 |
|------|---------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85389099 |
|-----------------|----------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 127 mm |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 131 mm |
|--------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 43 mm |
|-------|-------|

**Rahmen**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
|--------------------------|------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
|-------------------------|-------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -30 °C |
|----------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lagertemperatur max. | 80 °C |
|----------------------|-------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
|-----------------------------------------|------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
|-----------------------------------------|------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Farbe Deckel | transparent |
|--------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Farbe Gehäuse | schwarz |
|---------------|---------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Material Deckel | PC |
|-----------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PA |
|------------------|----|