

Modlink MSVD Steckdose Schweiz

250VAC/10A Federkraftklemmen


Schweiz (weiß)
Federkraftklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

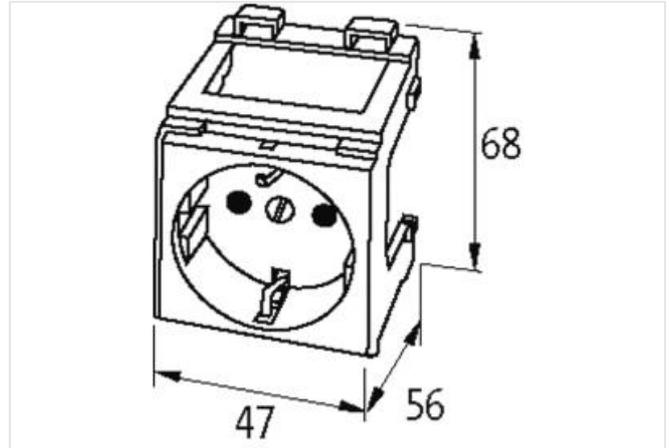

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031295
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	10 A

Installation

Anschlussquerschnitt max.	1,5 mm ²
AWG-Nummer	16

Installation | Anschluss

Anschlussart	Federkraftsteckklemmen
--------------	------------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	68 mm
Breite	47 mm
Tiefe	56 mm