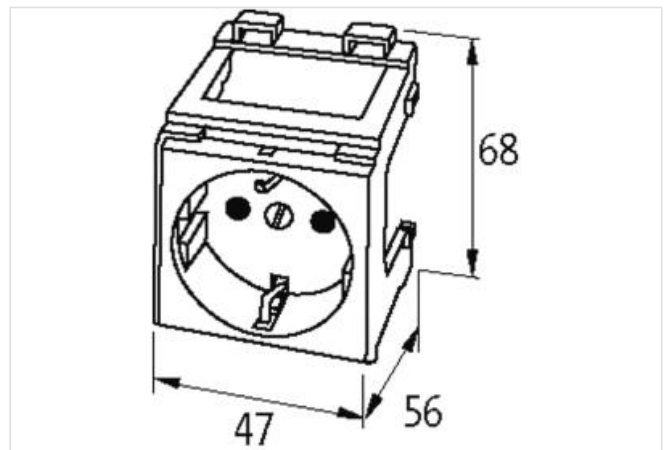


Modlink MSVD Steckdose Deutschland

250VAC/16A Federkraftklemmen

Deutschland (VDE) weiß
Federkraftklemmen[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031257
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	16 A

Installation

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm ²
AWG-Nummer max.	14

Installation | Anschluss

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Schnappverriegelung
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35
Höhe	68 mm
Breite	47 mm
Tiefe	56 mm