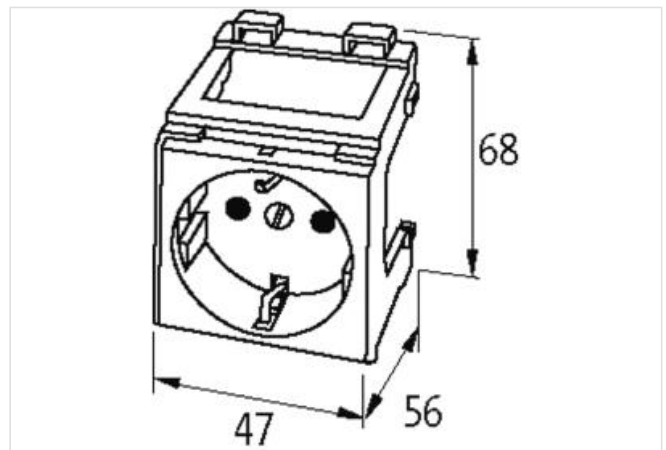


Modlink MSVD Steckdose Dänemark

250VAC/13A Federkraftklemmen

Dänemark (weiß)
Federkraftklemmen[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031240
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	13 A

Installation

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm ²
AWG-Nummer	14

Installation | Anschluss

Anschlussart	Federkraftsteckklemmen
--------------	------------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	68 mm
Breite	47 mm
Tiefe	56 mm