

## Modlink MSVD Steckdose Indien

240VAC/5A Schraubklemmen


Indien (weiß)  
Schraubklemmen

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

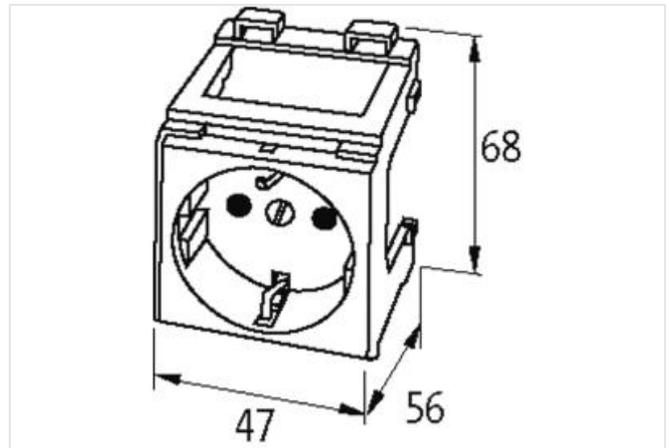

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031202
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	240 V
Betriebsstrom max.	5 A

#### Installation

Anschlussquerschnitt max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG-Nummer	12

#### Installation | Anschluss

Anschlussart	Schraubklemmen SK
--------------	-------------------

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	52 mm
Breite	47 mm
Tiefe	57 mm