

MSDD Einbaudose RJ45 CAT5e Buchse/Buchse, Design Silber

Einbaudose

1× RJ45, 8-pol. CAT5e (Buchse/Buchse)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



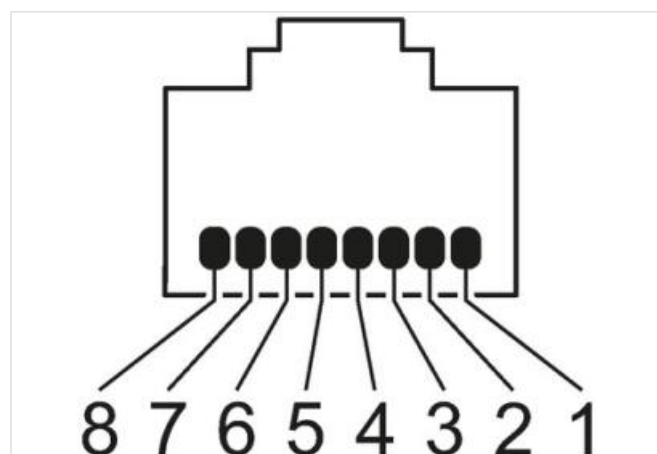


Abbildung stellvertretend

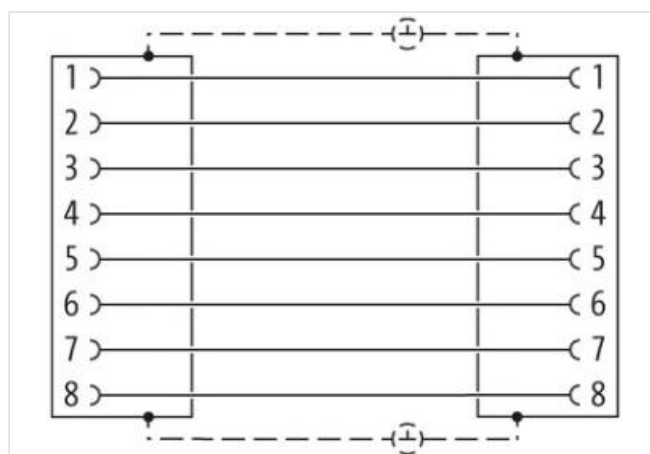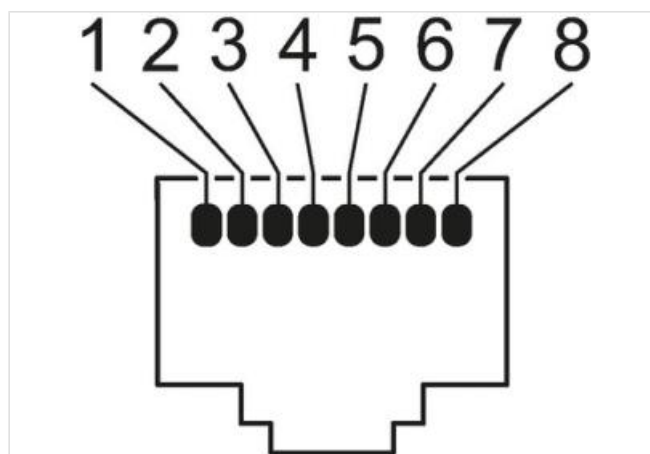

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031189
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	24 V
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom max.	1,5 A

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	RJ47
Geschlecht	female
Geschlecht Rückseite	female
Kabelkategorie min.	Cat5e

Geräteschutz

Geschirmt	ja
-----------	----

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Schutzart NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, im geschlossenen Zustand

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer	750 Zyklen
-------------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Durchmesser Ausschnitt	22,5 mm
Durchmesser	29,5 mm
Einbautiefe	70 mm
Tiefe	20 mm

Zulassungen

UL 50E	ja
--------	----