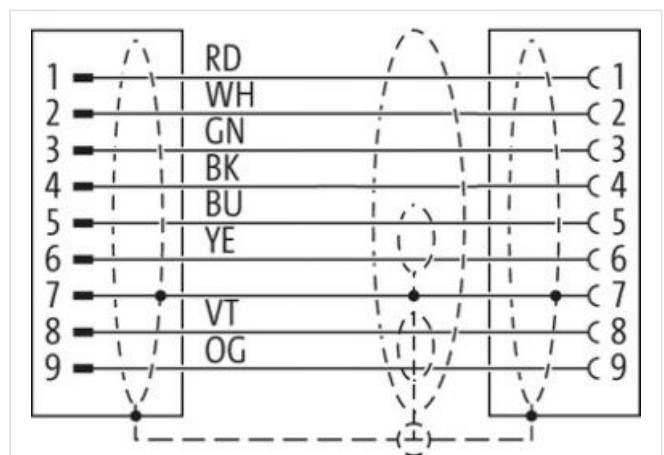
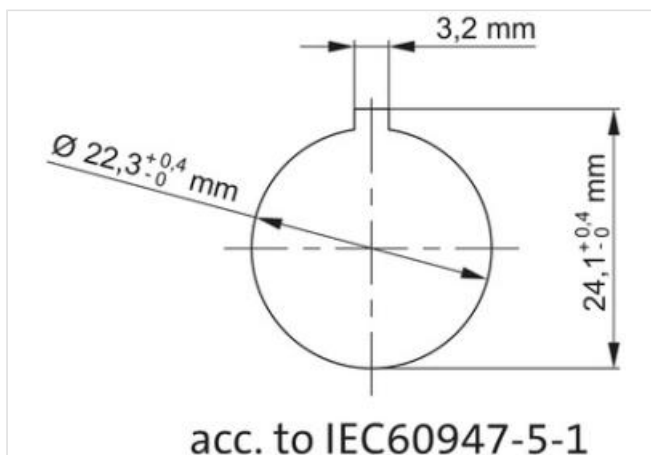
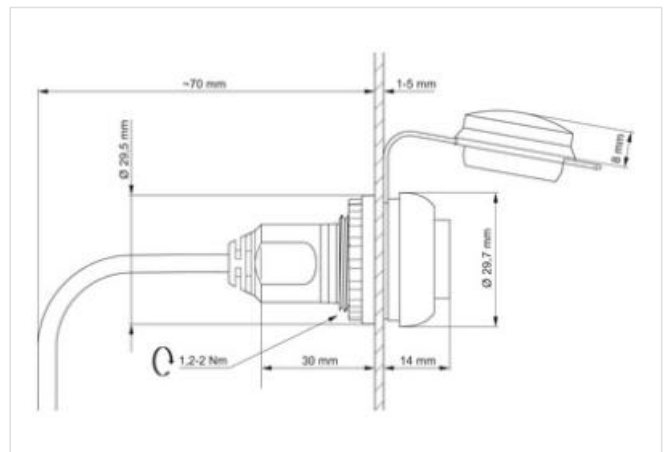


MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 1.0 m Leitung, Design Schwarz

Deckel neutral ohne Logo

Einbaudose

1 × USB 3.0 (Buchse/Stecker/1.0 m Kabel) Bauform A

[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


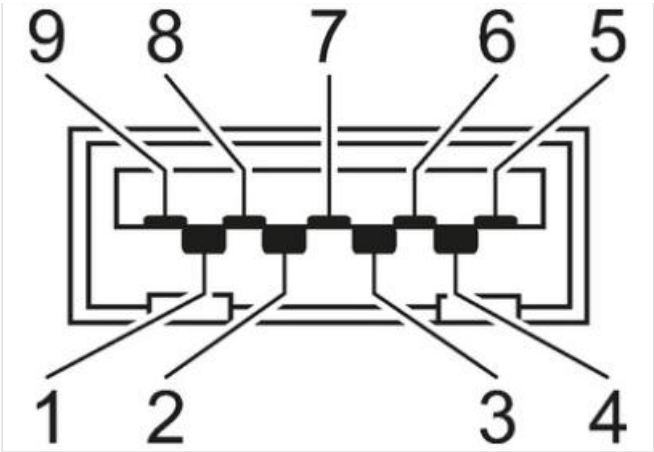
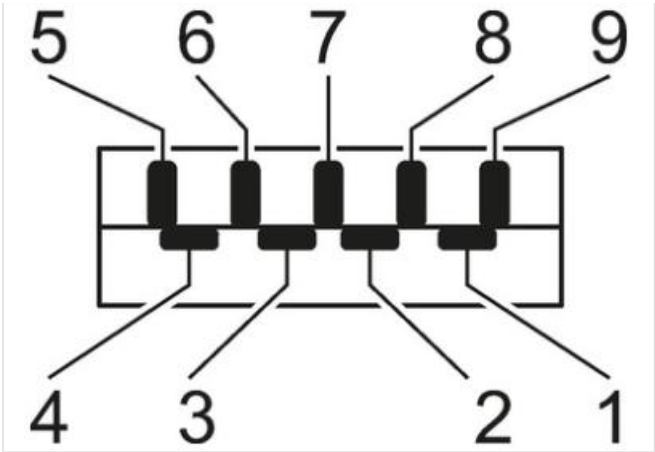


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909037270
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	5 V
Betriebsspannung DC	5 V
Betriebsstrom max.	900 mA
Industrielle Kommunikation	
USB Spezifikation	3.0
Geräteschutz	
Geschirmt	ja
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Schutzart NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, im geschlossenen Zustand
Geräteschutz Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	1500 Zyklen
Mechanische Daten Montagedaten	
Durchmesser Ausschnitt	22,5 mm
Durchmesser	29,5 mm
Einbautiefe	70 mm
Tiefe	30 mm

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 09.05.2024

Zulassungen

UL 50E

ja