

AIDA Push Pull Ankopplung HAN24

Power (5-polig) Federkraft + SCRJ (2-polig LWL)


mit LWL und Energie
Combicon Power/Federkraftklemme, Push Pull
Baugröße 24

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

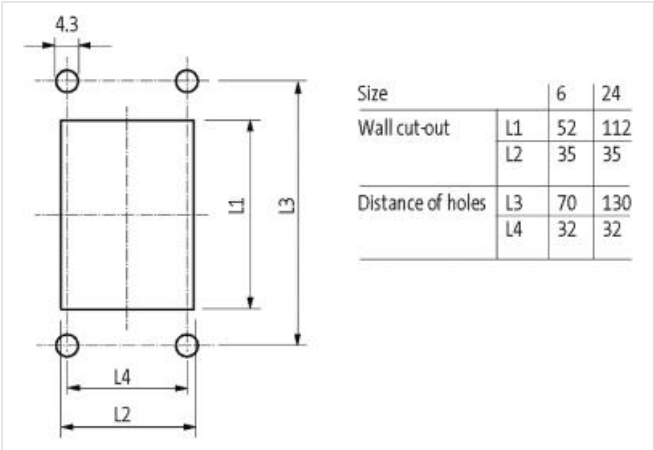

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031158
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	PA
------------------	----

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	146 mm
Breite	58 mm
Tiefe	52 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01.05.2024

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
