

Modlight70 Anschlußelement 8 pol. M12 Abgang Seite

Produkt abgekündigt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

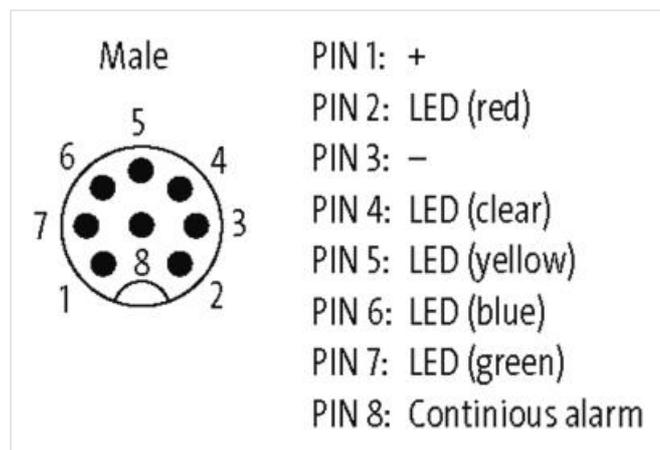


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ETIM-5.0	EC001155
GTIN	4048879030823
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	190 mm
Breite	70 mm
Tiefe	70 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Anschlusstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male

Kodierung	A
Polzahl	8
PIN 1	+
PIN 2	LED RD
PIN 3	-
PIN 4	LED CL
PIN 5	LED YE
PIN 6	LED BU
PIN 7	LED GN
PIN 8	Continuous tone