

Modlink MSDD Einbaurahmen 1-fach grau

mit kundenspezifischer Bedruckung

Kundenspezifische Bedruckung
 Rahmen: Kunststoff PA schwarz
 Deckel: Kunststoff, PBT grau
 Schließung: 3 mm Doppelbart
 inkl. steckbarem Drehknopf

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


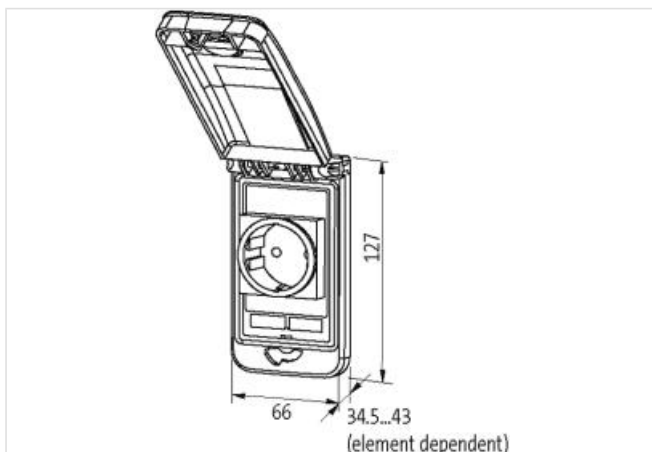


Abbildung stellvertretend

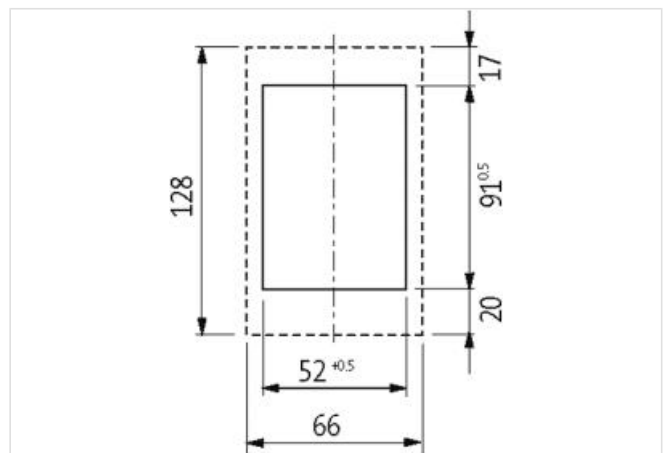

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27182810

ECLASS-10.1	27182810
ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879689441
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	127 mm
Breite	66 mm
Tiefe	43 mm

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.	1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.	5 mm
Farbe Deckel	grau
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Deckel	PBT
Material Gehäuse	PA