

## Klettbandssockel inkl. Klettband für Direktmontage

Klemmbereich 4-20mm, Breite 10mm, Länge 150mm

Klettbandssockel für Direktmontage  
 Installationshilfe zur schnellen Befestigungen von Leitungen  
 Befestigung mit M4 Senkkopfschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

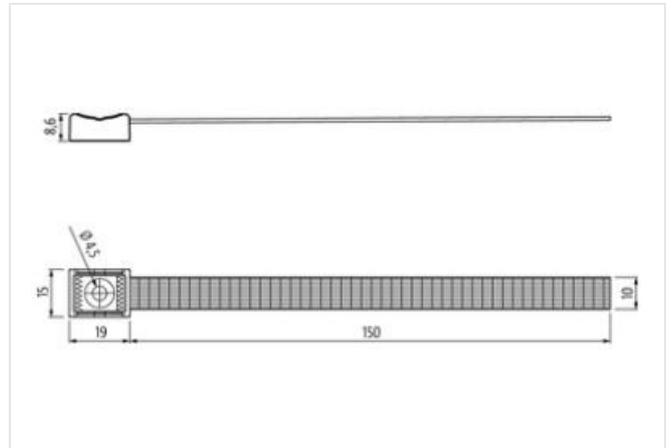


Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27140706
ECLASS-11.1	27140706
ECLASS-12.0	27140706

ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909027707
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	63079098

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	PA

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Klemmbereich min.	4 mm
Klemmbereich max.	20 mm
Höhe	169 mm
Breite	15 mm
Tiefe	8,6 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C